


■KFフランジ/VF・VGフランジ 変換アダプタ



◆寸法

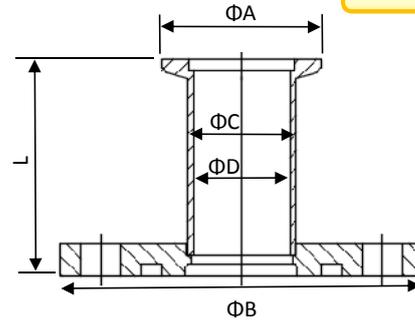

ミスミ限定型番！

■材質：SUS304


(単位：mm)

型式	フランジ		ΦA	ΦB	ΦC	ΦD	L
MHP-NW25-VF25	KF25	VF25	40	90	27.2	24.0	55
MHP-NW25-VG25	KF25	VG25	40	90	27.2	24.0	55
MHP-NW40-VF40	KF40	VF40	55	105	42.7	39.0	57
MHP-NW40-VG40	KF40	VG40	55	105	42.7	39.0	57
MHP-NW50-VF50	KF50	VF50	75	120	60.5	55.0	57
MHP-NW50-VG50	KF50	VG50	75	120	60.5	55.0	57

■KFフランジ/CFフランジ 変換アダプタ



◆寸法

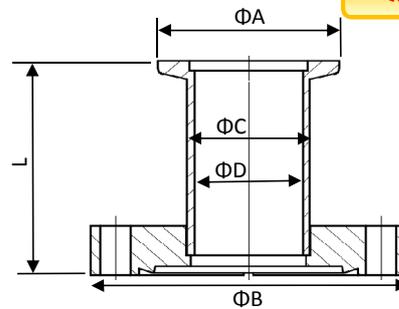

ミスミ限定型番！

■材質：SUS304

(単位：mm)

型式	フランジ		ΦA	ΦB	ΦC	ΦD	L
MHP-CF70-NW16	KF16	CF70	30	70	20.0	16.0	55
MHP-CF70-NW25	KF25	CF70	40	70	27.2	24.0	55
MHP-CF70-NW40	KF40	CF70	55	70	42.7	39.0	55
MHP-CF70-NW50	KF50	CF70	75	70	42.7	37.1	55

※写真(3DCAD図)の色に関しましては、光の加減(色の加減)等により実際の製品と異なる場合がございます。