


JIS C8435

(塗代カバー付は除く)


色：グレー

耐衝撃性樹脂(HI)
(EMタイプは除く)

上面ノックアウト (22(25)×2 / 16(19)×1)

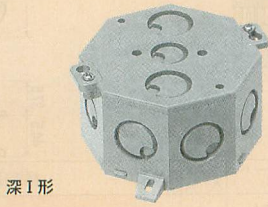

深I形

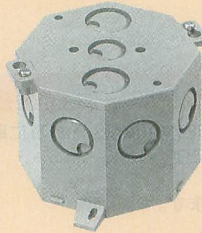

深II形


塗代カバー付

※JIS品ではありません。



丸型

※仕切板は取り付けられません。

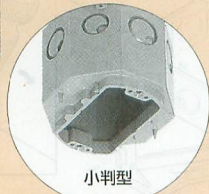

小判型

・仕切板が取り付けられます。444頁参照
・インサートが取り付けられます。474頁参照

八角コンクリートボックス



PS
E

- JISタイプです。(塗代カバー付は除く)
- 蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
- 塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。394頁参照
- ノックがドライバーで開けられます。
- 環境にやさしいEMタイプもあります。221頁参照

はめ込むだけでOK!


塗代カバー(ワンタッチタイプ)が
取り付けられます。

(塗代カバーを使用しない場合)

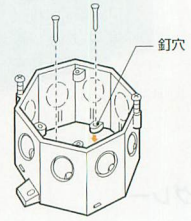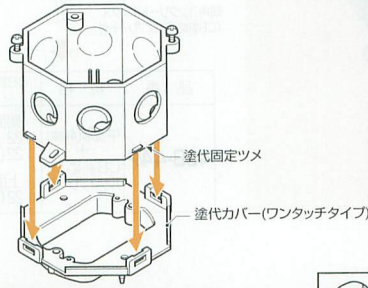

【ご注意】


当社ブラ塗代カバーを使用し重量物を取り付ける場合は、器具吊りインサートをご利用下さい。474頁参照

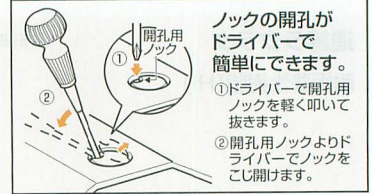


ノックの開孔が
ドライバーで
簡単にできます。

- ①ドライバーで開孔用ノックを軽く叩いて抜きます。
- ②開孔用ノックよりドライバーでノックをこじ開けます。


■深I形・深II形

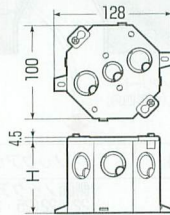

■塗代カバー付(丸型用)

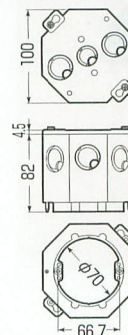

■塗代カバー付(小判型用)

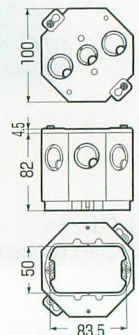

| 規格 | 深さ(H) | 品番 | 側面ノックアウト | ケース入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|------|-------|---------|----------|-------|------|--------------|
| 深I形 | 54mm | 8CB-54 | 無 | 20 | 1 | 550 (税込 578) |
| | | 8CB-54N | 22(25)×8 | 20 | 1 | 550 (税込 578) |
| 深II形 | 75mm | 8CB-75 | 無 | 20 | 1 | 590 (税込 620) |
| | | 8CB-75N | 22(25)×8 | 20 | 1 | 590 (税込 620) |

■塗代カバー付 ※重量物を取り付ける場合は、器具吊りインサートをご利用下さい。

| 品番 | 規格(塗代カバー) | 側面ノックアウト | ケース入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|----------|-----------|---------------------|-------|------|--------------|
| 8CB-82NM | 丸型 | 22(25)×6 / 16(19)×2 | 20 | 1 | 590 (税込 620) |
| 8CB-82NK | 小判型 | 22(25)×6 / 16(19)×2 | 20 | 1 | 590 (税込 620) |

1

PC工法

樹脂ボックス
塗代カバー
軽量開仕切り
露出ボックス

特殊ボックス

鉄ボックス
塗代カバー

ボックス関連

ボックス
支持具

樹脂・鉄ボックス