

MWP-30・65
(樹脂製)

〈難燃性〉



MWP-50・80
(樹脂製)

〈難燃性〉




MWP-100・125(U)
(鉄製)




止水栓


●管路、ハンドホール内への漏水や異物侵入防止に使用します。

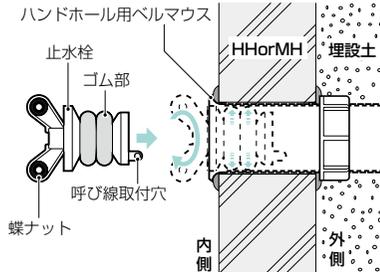


■MWP-30・65

 

■MWP-50・80

 


■MWP-100・125(U)

 

品番	本体の色	適合					適用管径 (mm)	φD	φd	B	入数	標準価格	
		カクフレキ		ミラレックス、ミラレックスF	ミラレックスF	スリーブコネクタ							
		ハンドホール用コネクタ 標準・UPタイプ	ロングタイプ	打ち込みベルマウス ブロックコネクタ	ハンドホール用ベルマウス 標準タイプ	ロングタイプ							
MWP-30	グレー	KFEKH-30 KFEKH-30U	KFEKH-30L	—	BMH-30(P) BMH-40(P)	BMH-30L BMH-40L	FEKS-30(P)	33~41	33	47	70	1	2,600
MWP-50	グレー	KFEKH-50	KFEKH-50L	呼び50	BMH-50(P)	BMH-50L	FEKS-40(P)	50~55	48	60	80	1	2,900
MWP-65	グレー	KFEKH-50U	—	—	BMH-65(P)	BMH-65L	FEKS-50(P)	64~68	64	76	70	1	3,100
MWP-80U	グレー	KFEKH-80	—	呼び80	BMH-80(P)	—	FEKS-65(P)	78~86	78	86	86	1	3,880
MWP-80L	黒	—	KFEKH-80L	—	—	BMH-80L	—	70~77	70	86	86	1	3,400
MWP-100	—	KFEKH-100 KFEKH-80U	KFEKH-100L	呼び100	BMH-100(P)	BMH-100L	FEKS-80(P)	98~105	98	—	125	1	6,300
MWP-125U	—	KFEKH-125 KFEKH-100U KFEKH-125BL	—	呼び125	BMH-125(P)	—	FEKS-100(P)	128~145	125	—	180	1	8,000

BMH用スパナ

●スリーブコネクタ、ハンドホール用ベルマウス等のロックナットを確実に締める場合に使用します。

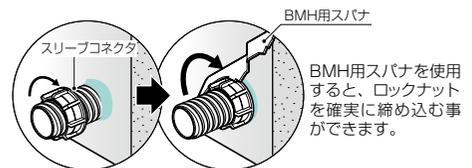

品番	適合							入数	標準価格	
	ハンドホール用ベルマウス		スリーブコネクタ		ハンドホール用コネクタ					
BMHS-S	小径	BMH-30~50	BMH-30P~50P	FEKS-30 FEKS-40	FEKS-30P FEKS-40P	KFEKH-50	KFEKH-50P	KFEKH-30U	1	3,740
	大径	BMH-65 BMH-80	BMH-65P BMH-80P	FEKS-50 FEKS-65	FEKS-50P FEKS-65P	KFEKH-80	KFEKH-80P	KFEKH-50U		
BMHS-L	小径	BMH-100 BMH-125	BMH-100P BMH-125P	FEKS-80 FEKS-100	FEKS-80P FEKS-100P	KFEKH-100 KFEKH-125	KFEKH-100P KFEKH-125P	KFEKH-80U KFEKH-100U	1	4,420
	大径	—	—	FEKS-125 FEKS-150	FEKS-125P FEKS-150P	—	—	—		