

カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

パッキン付(鋼管側)

- 50迄 : ゴム製
- 80以上 : 水膨潤不織布製



 

【ご注意】 サイズ80以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

〈難燃性〉

防水リング付

カクフレキ用 コンビネーションカップリング

●カクフレキと厚鋼電線管(ねじ無)の接続に使用します。

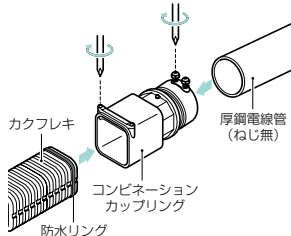

※サイズ30は、若干形状が異なります。

品番	適合管		B	H	L	入数	標準価格
	カクフレキ⇔	厚鋼					
KFEGN-30D	30	28	55	57	101.5	1	1,230
KFEGN-30	30	36	55	57	104.5	1	1,780
KFEGN-50	50	54	80	88	147.5	1	3,200
KFEGN-80	80	82	122	130	193.5	1	6,700
KFEGN-100	100	104	150	157	217	1	12,100

カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)



 

〈難燃性〉

防水リング付

カクフレキ用 コンビネーションカップリング

●カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。

※別売の異径アダプター(MG-54D・82D・100D)を使用すれば、1サイズ下の厚鋼電線管と接続できます。【296頁参照】

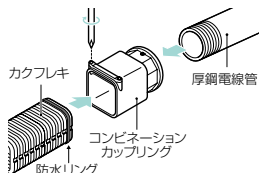

※サイズ30は、若干形状が異なります。

品番	適合管		受口の呼び	B	H	L	入数	標準価格
	カクフレキ⇔	厚鋼						
KFEGP-30D	30	28	CTG 28(G1)	55	57	66.5	1	1,160
KFEGP-30	30	36	CTG 36(G1 1/4)	55	57	66.5	1	760
KFEGP-30U	30	42	CTG 42(G1 1/2)	55	57	71.5	1	760
KFEGP-50	50	54	CTG 54(G2)	80	88	99.5	1	1,020
KFEGP-80	80	82	CTG 82(G3)	122	130	137.5	1	1,600
KFEGP-100	100	104	CTG 104(G4)	150	157	157	1	2,280

カクフレキ⇔ねじなしポリエチレンライニング鋼管(SGP)

パッキン付(鋼管側)

- 50迄 : ゴム製
- 80以上 : 水膨潤不織布製



 

【ご注意】 サイズ80以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

〈難燃性〉

防水リング付

カクフレキ用 コンビネーションカップリング

●カクフレキとポリエチレンライニング鋼管の接続に使用します。

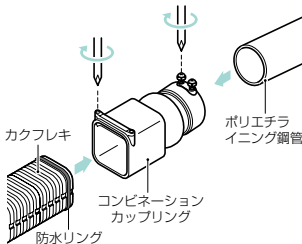

※サイズ30は、若干形状が異なります。

品番	適合管			B	H	L	入数	標準価格
	カクフレキ⇔	ライニング鋼管(SGP)	鋼管					
KFEGP-30D	30	28	25A	55	57	101.5	1	2,810
KFEGP-30	30	36	32A	55	57	104.5	1	2,560
KFEGP-50	50	54	50A	80	88	147.5	1	4,390
KFEGP-80	80	82	80A	122	130	193.5	1	8,590
KFEGP-100	100	104	100A	150	157	217	1	12,900