

ミラレックス⇔CD単層波付管

JIS C8412
(サイズ22~42)



〈難燃性〉



リング付



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

コンビネーションカップリング

PS E

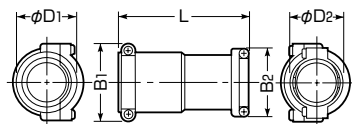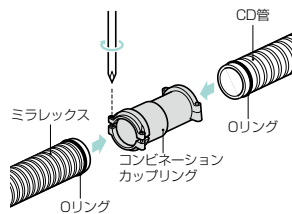


品番	適合管		φD ₁	φD ₂	B ₁	B ₂	L	入数	動回数	標準価格
	ミラレックス⇔CD単層波付管	CD単層波付管								
DMF-22	22	22	36	32	49	43.5	92	50	1	650
DMF-28	28	28	43	40	52	53	108.5	50	1	700
DMF-36	36	36	54	50	70	63	120.5	30	1	770
DMF-42	42	42	61	55	77	70	126	25	1	830
DMF-54	54	54	74	68	90	82	155.5		1	1,020

ミラレックス⇔VE管(塩ビ管)

JIS C8412
(サイズ22~42)

サイズ125・150は、
ワンタッチタイプ

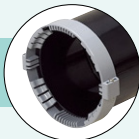

サイズ22~82: ベージュ色
サイズ100以上: 黒色

〈難燃性〉

リング付

 


詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

コンビネーションカップリング

PS E (サイズ100以上は除く)

●150Dは1サイズ下の塩ビ管との
接続に使用します。



(MFVE-22・28、MFVP-125~150Dは若干形状が異なります。)

品番	適合管		φD ₁	φD ₂	B	L	入数	動回数	標準価格
	ミラレックス⇔VE塩ビ管	VE塩ビ管							
MFVE-22	22	22	38	35	46	80	100	1	640
MFVE-28	28	28	42.5	46.5	52	102	70	1	690
MFVE-36	36	36	54	50	70	104	35	1	760
MFVE-42	42	42	61	57	77	122	25	1	830
MFVE-54	54	54	74	70	90	147		1	1,020
MFVE-70	70	70	91	86	107	172		1	1,210
MFVE-82	82	82	106	101	122	192		1	1,600
MFVP-100	100	100	128	128	143	213		1	2,280
MFVP-125	125	125	178	123	211	265		1	3,960
MFVP-150	150	150	210	148	246	276		1	4,700
MFVP-150D	150	125	210	148	246	276		1	4,460

ミラレックス⇔VE管

JIS C8412
(サイズ22~42)



ミルクィホワイト色

〈難燃性〉

 

リング付



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

コンビネーションカップリング

PS E

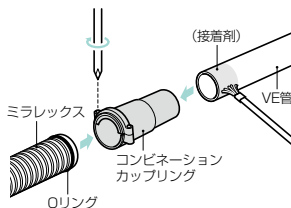

(MFVE-22・28Mは若干形状が異なります。)

品番	適合管		φD ₁	φD ₂	B	L	入数	動回数	標準価格
	ミラレックス⇔VE塩ビ管	VE塩ビ管							
MFVE-22M	22	22	38	35	46	80	100	1	640
MFVE-28M	28	28	42.5	46.5	52	102	70	1	690
MFVE-36M	36	36	54	50	70	104	35	1	760
MFVE-42M	42	42	61	57	77	122	25	1	830
MFVE-54M	54	54	74	70	90	147		1	1,020
MFVE-70M	70	70	91	86	107	172		1	1,210
MFVE-82M	82	82	106	101	122	192		1	1,600