

ミラレックス⇔ねじなしポリエチレンライニング鋼管
鋼管(SGP)

パッキン付 (鋼管側)

- 54迄 : ゴム製
- 70以上 : 水膨潤不織布製



ご注意 サイズ70以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

リング付

 
(難燃性)

※ケーブル工事にご使用ください。



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

コンビネーションカップリング



品番	適合管			φD ₁	φD ₂	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス	ライニング鋼管(SGP)	鋼管(SGP)						
MFGL-22	22	22	20A	37	36.1	49	87.5	1	1,780
MFGL-28	28	28	25A	45	42.9	61	104	1	2,330
MFGL-36	36	36	32A	54	51.6	70	117	1	2,560
MFGL-42	42	42	40A	61	57.6	77	133	1	3,240
MFGL-54	54	54	50A	74	70.6	90	160	1	4,390
MFGL-70	70	70	65A	91	88.2	107	190	1	5,490
MFGL-82	82	82	80A	106	101	122	212	1	8,590
MFGL-100	100	104	100A	128	126.7	143	218	1	12,900



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

 

ミラレックス⇔薄鋼電線管(ねじ無)



(難燃性)

リング付
※ケーブル工事にご使用ください。

コンビネーションカップリング

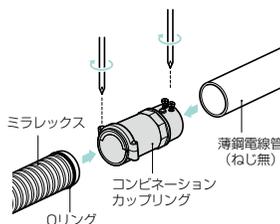

品番	適合管		受口の呼び	φD ₁	φD ₂	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス	薄鋼							
MFEP-22	22	25	E25	37	32	49	86	1	890
MFEP-28	28	31	E31	45	39	61	96	1	950
MFEP-36	36	39	E39	54	44	70	110	1	1,400
MFEP-42	42	51	E51	61	56	77	126	1	1,760
MFEP-54	54	63	E63	74	70	90	148	1	2,420
MFEP-70	70	75	E75	91	83	107	177	1	2,900



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

ミラレックス⇔薄鋼電線管(ねじ無)

 



(難燃性)

リング付
※ケーブル工事にご使用ください。

コンビネーションカップリング

- 1サイズ下の薄鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。

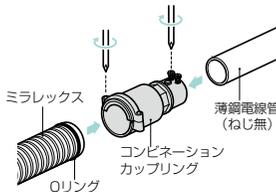

品番	適合管		受口の呼び	φD ₁	φD ₂	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス	薄鋼							
MFEP-22D	22	19	E19	37	26	49	78.5	1	890
MFEP-28D	28	25	E25	45	32	61	94	1	950
MFEP-36D	36	31	E31	54	39	70	112	1	1,020
MFEP-42D	42	39	E39	61	44	77	127	1	1,460
MFEP-54D	54	51	E51	74	56	90	152	1	1,960
MFEP-70D	70	63	E63	91	70	107	177	1	2,620
MFEP-82D	82	75	E75	106	83	122	203	1	3,280