



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

## ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ無)

パッキン付(鋼管側)

- 54迄 : ゴム製
- 70以上 : 水膨潤不織布製



**注意** サイズ70以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

 
**リング付**

<難燃性>

※ケーブル工事にご使用ください。

## コンビネーションカップリング

PS E (コネクタ) ※サイズ100は除く



品番	適合管		φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス⇔	厚鋼						
MFGN-22	22	22	37	36.1	49	87.5	1	1,200
MFGN-28	28	28	45	42.9	61	104	1	1,400
MFGN-36	36	36	54	51.6	70	117	1	1,780
MFGN-42	42	42	61	57.6	77	133	1	2,320
MFGN-54	54	54	74	70.6	90	160	1	3,200
MFGN-70	70	70	91	88.2	107	190	1	3,750
MFGN-82	82	82	106	101	122	212	1	6,700
MFGN-100	100	104	128	126.7	143	218	1	12,100



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

## ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ付)

 



**リング付**

<難燃性>

※ケーブル工事にご使用ください。

## コンビネーションカップリング

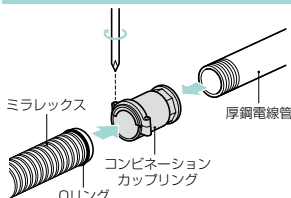

品番	適合管		受口の呼び	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス⇔	厚鋼							
MFGP-22	22	22	CTG 22(G3/4)	37	35	49	55.5	1	640
MFGP-28	28	28	CTG 28(G1)	45	45	61	69	1	690
MFGP-36	36	36	CTG 36(G1 1/4)	54	57	70	79	1	760
MFGP-42	42	42	CTG 42(G1 1/2)	61	65	77	91	1	830
MFGP-54	54	54	CTG 54(G2)	74	79	90	112	1	1,020
MFGP-70	70	70	CTG 70(G2 1/2)	91	96	107	136	1	1,210
MFGP-82	82	82	CTG 82(G3)	106	112	122	156	1	1,600
MFGP-100	100	104	CTG104(G4)	128	138	140	158	1	2,280



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

## ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ付)



 
**リング付**

<難燃性>

※ケーブル工事にご使用ください。

## コンビネーションカップリング

- 1サイズ下の厚鋼電線管との接続に使用します。(100DDは2サイズ下です。)



品番	適合管		受口の呼び	φD	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス⇔	厚鋼						
MFGP-22D	22	16	CTG16(G1/2)	37	49	59.5	1	920
MFGP-28D	28	22	CTG22(G3/4)	45	61	73	1	1,020
MFGP-36D	36	28	CTG28(G1)	54	70	84	1	1,160
MFGP-42D	42	36	CTG36(G1 1/4)	61	77	96	1	1,290
MFGP-54D	54	42	CTG42(G1 1/2)	74	90	117	1	1,610
MFGP-70D	70	54	CTG54(G2)	91	107	142	1	2,040
MFGP-82D	82	70	CTG70(G2 1/2)	106	122	162	1	2,620
MFGP-100DD	100	82	CTG82(G3)	128	140	164	1	4,580
MFGP-100D	100	92	CTG92(G3 1/2)	128	140	164	1	3,710