

ミラレックス⇔NTT仕様塩ビ管



リング付



〈難燃性〉

※ケーブル工事にご使用ください。



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

コンビネーションカップリング

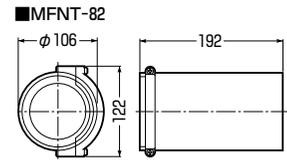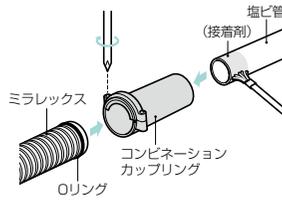


品番	適合管	受口の呼び	入数	最小入数	標準価格
MFNT-82	ミラレックス82⇔NTT仕様塩ビ管75 (外径φ96・内径φ83)	φ75		1	1,600
※MFVE-28	ミラレックス28⇔NTT仕様塩ビ管25 (外径φ34・内径φ28)	φ25	70	1	690
※MFVE-54	ミラレックス54⇔NTT仕様塩ビ管50 (外径φ60・内径φ51)	φ50		1	1,020

※印の商品は288頁参照

ミラレックス⇔ミラレックスF

ミラレックス
ミラレックスF 共通

サイズ125・150は、
ワンタッチタイプ

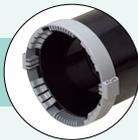

リング付

 
〈難燃性〉

※ケーブル工事にご使用ください。



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。

コンビネーションカップリング



(サイズ125・150は若干形状が異なります。)

品番	適合管		φD ₁	φD ₂	B ₁	B ₂	L	入数	標準価格
	ミラレックス	ミラレックスF							
MFFE-22	22	20	37	37	46	46	100	1	1,020
MFFE-28	28	30	42.5	50	52	65.6	103	1	1,130
MFFE-36	36	30	54	50	70	65.6	104.5	1	1,230
MFFE-42	42	40	61	64	77	81	123	1	1,330
MFFE-54	54	50	74	76	90	92	147	1	1,580
MFFE-70	70	65	91	96	107	114	197	1	1,960
MFFE-82	82	80	106	114.5	122	130.5	234	1	2,990
MFFE-100	100	100	128	144	140	156	261	1	3,770
Ⓜ MFFE-125	125	125	178	-	211	-	315	1	4,990
Ⓜ MFFE-150	150	150	210	-	246	-	328	1	6,290

ミラレックス⇔防水錆鉄管(異種管)

MFPT-82-100



MFPT-125-150



リング付

〈難燃性〉

※ケーブル工事にご使用ください。



詳細は異種管接続対応表前付10、11頁をご覧ください。


コンビネーションカップリング

セット品付
(サイズ125、150)




(・シーリングテープ
・エポキシパテ・手袋)

■MFPT-82-100

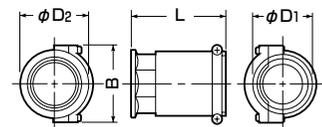

■MFPT-125-150

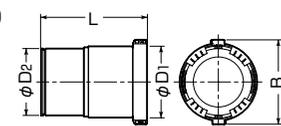

品番	適合管		φD ₁	φD ₂	B	L	入数	標準価格
	ミラレックス	防水錆鉄管						
MFPT-82	82	75	106	116	122	156	1	2,170
MFPT-100	100	100	128	142	141	158	1	2,980
Ⓜ MFPT-125	125	130	178	170	211	265	1	13,500
Ⓜ MFPT-150	150	150	210	192	246	276	1	15,300