



詳細は異種管接続対応表前付12、13頁をご覧ください。

ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)

FEVE-20



FEVP-200




リング付
(20Bは内部パッキン)

〈難燃性〉


コンビネーションカップリング

- ミラレックスFとVE管相互の接続に使用します。
※FEVE-20、FEVP-200はビス止めタイプです。


■FEVE-20・FEVP-200

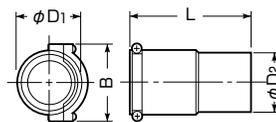

※サイズ200は若干形状が異なります。

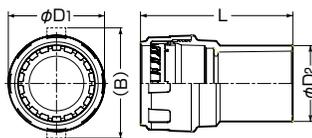

※サイズ20B・125・150は若干形状が異なります。

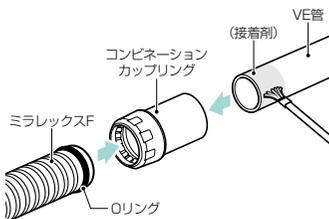

| 品番 | 適合管 | | φD ₁ | φD ₂ | B | L | 入数 | 標準価格 |
|------------|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-------|----|-------|
| | ミラレックスF⇔VE管 | 塩ビ管 | | | | | | |
| FEVE-20 | 20 | 22 | 38 | 35 | 46 | 80 | 1 | 640 |
| Ⓜ FEVE-20B | 20 | 22 | 47 | 34 | — | 79 | | |
| FEVE-30B | 30 | 36 | 57 | 50 | — | 94.5 | 1 | 890 |
| FEVE-40B | 40 | 42 | 72 | 57 | — | 114 | 1 | 950 |
| FEVE-50B | 50 | 54 | 84 | 70 | — | 130.5 | 1 | 1,210 |
| FEVE-65B | 65 | 70 | 108 | 86 | — | 150.5 | 1 | 1,460 |
| FEVE-80B | 80 | 82 | 127 | 101 | — | 167.5 | 1 | 1,900 |
| FEVE-100B | 100 | 100 | 157 | 128 | — | 204 | 1 | 2,760 |
| FEVP-125 | 125 | 125 | 193 | 154 | 211 | 265 | 1 | 3,960 |
| FEVP-150 | 150 | 150 | 227 | 179 | 246 | 276 | 1 | 4,700 |
| Ⓜ FEVP-200 | 200 | 200 | 272 | 230 | 291 | 280.5 | 1 | 7,580 |



詳細は異種管接続対応表前付12、13頁をご覧ください。

ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)





〈難燃性〉

リング付

コンビネーションカップリング

- ミラレックスFと1サイズ下のVE管との接続に使用します。

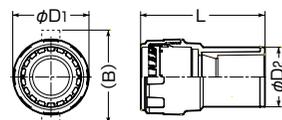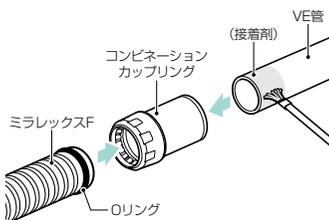

※サイズ125・150は若干形状が異なります。

| 品番 | 適合管 | | φD ₁ | φD ₂ | B | L | 入数 | 標準価格 |
|-------------|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----|-------|----|-------|
| | ミラレックスF⇔VE管 | 塩ビ管 | | | | | | |
| FEVE-30DB | 30 | 28 | 57 | 41 | — | 93 | 1 | 1,340 |
| FEVE-40DB | 40 | 36 | 72 | 57 | — | 119.5 | 1 | 1,520 |
| FEVE-50DB | 50 | 42 | 84 | 70 | — | 135.5 | 1 | 1,870 |
| FEVE-65DB | 65 | 54 | 108 | 86 | — | 155.5 | 1 | 2,420 |
| FEVE-80DB | 80 | 70 | 127 | 101 | — | 173.5 | 1 | 3,120 |
| FEVE-100DB | 100 | 82 | 157 | 128 | — | 210 | 1 | 4,280 |
| Ⓜ FEVP-125D | 125 | 100 | 193 | 154 | 211 | 271 | 1 | 5,640 |
| Ⓜ FEVP-150D | 150 | 125 | 227 | 154 | 246 | 276 | 1 | 6,730 |