

地中埋設管(FEP)付属品



詳細は異種管接続対応表前付12、13頁をご覧ください。

ミラレックスF⇔VE管(塩ビ管)



差し込むだけのクイックタイプ


〈難燃性〉

水膨潤不織布付

コンビネーションカップリング クイック

●内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。

☝**ご注意** 海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。

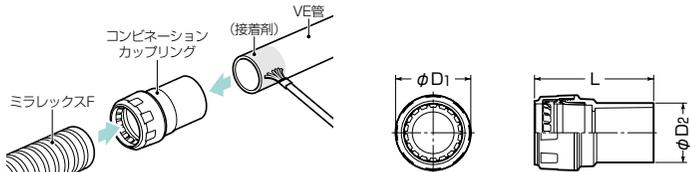

品番	適合管		φD ₁	φD ₂	L	入数	標準価格
	ミラレックスF	VE管 塩ビ管					
FEVE-30A	30	36	57	50	94.5	1	890
FEVE-40A	40	42	72	57	114	1	950
FEVE-50A	50	54	84	70	130.5	1	1,210
FEVE-65A	65	70	108	86	150.5	1	1,460
FEVE-80A	80	82	127	101	167.5	1	1,900
FEVE-100A	100	100	157	128	204	1	2,760

ミラレックスF⇔VE管



差し込むだけのクイックタイプ

〈難燃性〉

水膨潤不織布付



詳細は異種管接続対応表前付12、13頁をご覧ください。

コンビネーションカップリング クイック

●1サイズ下のVE管との接続に使用します。

●内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。

☝**ご注意** 海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。



品番	適合管		φD ₁	φD ₂	L	入数	標準価格
	ミラレックスF	VE管					
FEVE-30DA	30	28	57	50	98.5	1	1,340
FEVE-40DA	40	36	72	57	119.5	1	1,520
FEVE-50DA	50	42	84	70	135.5	1	1,870
FEVE-65DA	65	54	108	86	155.5	1	2,420
FEVE-80DA	80	70	127	101	173.5	1	3,120
FEVE-100DA	100	82	157	128	210	1	4,280

ミラレックスF⇔NTT仕様塩ビ管



FENT-80



FEVE-□



〈難燃性〉

リング付



詳細は異種管接続対応表前付12、13頁をご覧ください。

コンビネーションカップリング

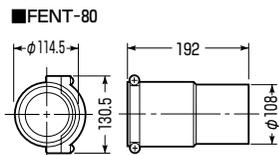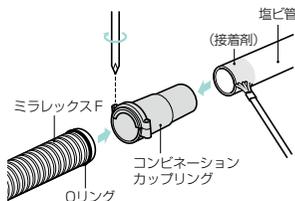

品番	適合管	受口の呼び	入数	標準価格
FENT-80	ミラレックスF80⇔NTT仕様塩ビ管75 (外径φ96・内径φ83)	φ75	1	1,600
※ FEVE-30DB	ミラレックスF30⇔NTT仕様塩ビ管25 (外径φ34・内径φ28)	φ25	1	1,340
※ FEVE-30DA	同上	φ25	1	1,340
※ FEVE-50B	ミラレックスF50⇔NTT仕様塩ビ管50 (外径φ60・内径φ51)	φ50	1	1,210
※ FEVE-50A	同上	φ50	1	1,210

※印の商品は312・313頁参照