



詳細は異種管接続対応表前付12、13頁をご覧ください。



## ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ無)



〈難燃性〉

リング付

## コンビネーションカップリング

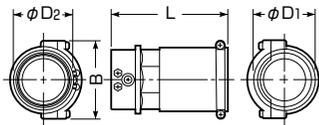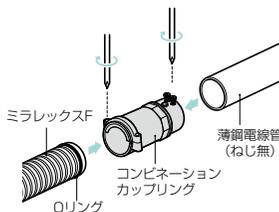

品番	適合管		受口の呼び	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	B	L	入数	標準価格
	ミラレックスF	薄鋼							
<b>FEEP-20</b>	20	25	E25	37	32	49	86	1	890
<b>FEEP-30</b>	30	39	E39	50	46	65.6	99.5	1	1,400
<b>FEEP-40</b>	40	51	E51	64	56	81	120	1	1,760
<b>FEEP-50</b>	50	63	E63	76	69	92	133	1	2,420
<b>FEEP-65</b>	65	75	E75	96	82	114	174	1	2,900



詳細は異種管接続対応表前付12、13頁をご覧ください。

## ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ無)

 



〈難燃性〉

リング付

## コンビネーションカップリング

●1サイズ下の薄鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。

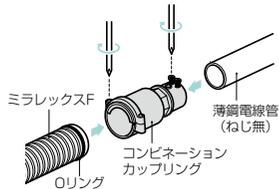

品番	適合管		受口の呼び	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	B	L	入数	標準価格
	ミラレックスF	薄鋼							
<b>FEEP-20D</b>	20	19	E19	37	26	49	78.5	1	890
<b>FEEP-30D</b>	30	31	E31	50	39	65.6	93	1	1,020
<b>FEEP-40D</b>	40	39	E39	64	46	81	126	1	1,460
<b>FEEP-50D</b>	50	51	E51	76	56	92	132	1	1,960
<b>FEEP-65D</b>	65	63	E63	96	69	114	169	1	2,620
<b>FEEP-80D</b>	80	75	E75	114.5	82	130.5	197	1	3,280



詳細は異種管接続対応表前付12、13頁をご覧ください。



## ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ付)



〈難燃性〉

リング付

## コンビネーションカップリング

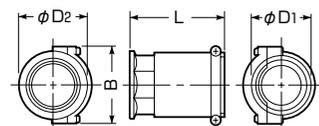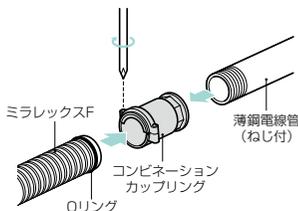

品番	適合管		受口の呼び	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	B	L	入数	標準価格
	ミラレックスF	薄鋼							
<b>FECP-20</b>	20	25	CTC25	37	35	49	55.5	1	640
<b>FECP-30</b>	30	39	CTC39	50	57	65.6	68.5	1	760
<b>FECP-40</b>	40	51	CTC51	64	65	81	85	1	830
<b>FECP-50</b>	50	63	CTC63	76	79	92	97	1	1,020
<b>FECP-65</b>	65	75	CTC75	96	96	114	133	1	1,210