

JIS C8435

- 耐衝撃性樹脂(HI)
- アルミ箔付
- 色：エンジ

■中形四角用

丸型



OF-11PH

丸型



OF-11PYH

ワンタッチタイプ  
当社樹脂ボックス用

■大形四角用

丸型



OFL-11PH

丸型



OFL-11PYH

ワンタッチタイプ  
当社樹脂ボックス用

■八角用

丸型



OF-11MH

丸型



OF-11MYH


ワンタッチタイプ  
当社樹脂ボックス用

耐熱プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー


- コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(OFL-11PYH、八角用は除く)
- 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(OFL-11PYH、八角用は除く)
- ワンタッチタイプはトロ侵入を極力おさえ、PC工法に最適です。
- ワンタッチタイプは当社樹脂ボックス専用です。

**警告**  
●塗代カバーは70℃以下の環境でご使用ください。


**ご注意**  
照明器具等の重量物(3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けしないでください。重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。603頁参照

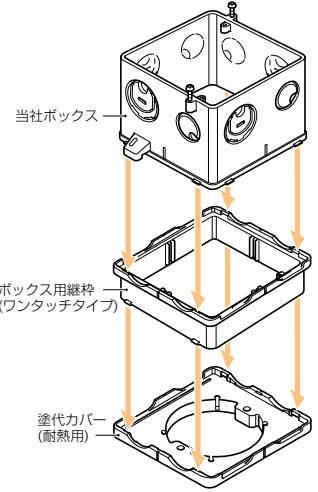


中形四角用 ■丸型

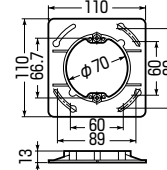


■丸型(打込み用)

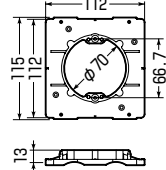


大形四角用 ■丸型

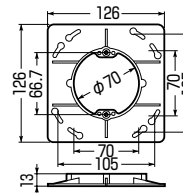


■丸型(打込み用)

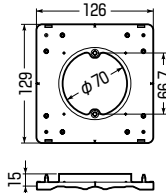

八角用 ■丸型

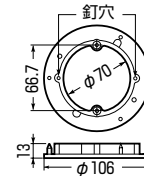

■丸型(打込み用)

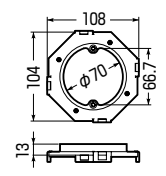

適用	種類	品番	入数	最小入数	標準価格
中形四角用	丸型(丸孔カバー)	塗代付 <b>OF-11PH</b>	100	10	140
	丸型(丸孔カバー)	塗代付(ワンタッチタイプ) <b>OF-11PYH</b>	100	10	150
大形四角用	丸型(丸孔カバー)	塗代付 <b>OFL-11PH</b>	100	10	230
	丸型(丸孔カバー)	塗代付(ワンタッチタイプ) <b>OFL-11PYH</b>	100	10	240
八角用	丸型(丸孔カバー)	塗代付 <b>OF-11MH</b>	100	10	140
	丸型(丸孔カバー)	塗代付(ワンタッチタイプ) <b>OF-11MYH</b>	100	10	150