

JIS C8435

1~4方出兼用型




PVM-0□



PVM-0Y□



PVM-0Y□には、コネクタ用異径アダプター1個付。

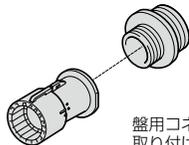

単品もあります  
983頁参照

盤用コネクタ(16, 22)が  
取り付けられます。

## 露出用丸形ボックス (フランクタイプ)



PS (ボックス)

- キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
- 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
- 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
- ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。

蓋は、ビスを緩めて回すだけで外せます。



緩める  
セット位置の表示目印を  
矢印(開)の方向に回して  
ください。

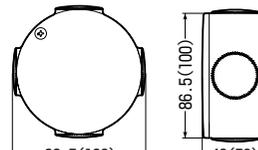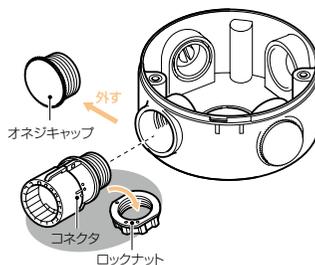

※( )内寸法は、PVM-0Y□です。

ページ	品番	グレー	適合コネクタサイズ	入数	最小入数	標準価格
PVM-0J	PVM-0M	PVM-0	14・16・22(呼び22用<G3/4>)	20	1	350
PVM-0YJ	PVM-0YM	PVM-0Y	28(呼び28用<G1>)	20	1	520

JIS C8435


1~4方出兼用型




## 露出用丸型ボックス (フランクタイプ)

PS (ボックス)

- 感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
- 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
- ※CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
- ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
- 封印ビスが取り付けられます。997頁参照

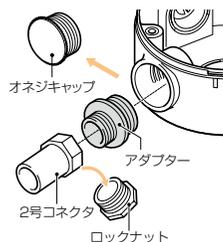

ご注意 照明器具等の重量物を  
取り付けないでください。

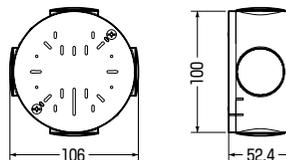

2号コネクタ用  
異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付

品番	色	適合コネクタサイズ	入数	最小入数	標準価格
PVM-0YTJ	ページ	28(呼び28用<G1>)	20	1	700
PVM-0YT	グレー	※16・22(異径アダプター使用)			