

 側面ロックの詳細は756・757頁をご参照ください。

浅形(深さ28mm)

アルミ
箔付
SBアダプター適合
813・814頁参照

直接配管
PF16

※一部ボックスを
を除く

小判穴
タム穴
ホルソー
穴あけ
対応品
※タッピンねじ付




SBS SBS-W



SBS-WM
・仕切板(2M-S)付



SBS-3W
・仕切板(2M-S)付

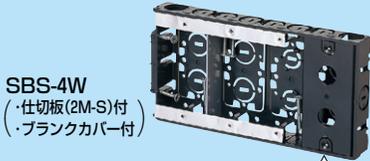

SBS-4W
(・仕切板(2M-S)付)
(・ブラंकカバー付)

※ボックス内の広さを確保できる
ブラंकカバー付
取り外し簡単・外すと4ヶ用・
付けていれば3ヶ用にサイズ
ダウンできます。

819頁参照



浅形スライドボックス

PS
E


- 深さ28mm! 薄壁に最適です。
(標準品より8mm浅い)
- ボックスの背合わせもできます。
- 磁石を取り付ければボックス穴を
ホルソーで簡単にあけられます。

●適合磁石 815・816頁参照

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-40S


※図面中の  はアッケーキャッチ
磁石の取り付け位置です。

■SBS

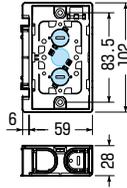


ノックC

■SBS-3W

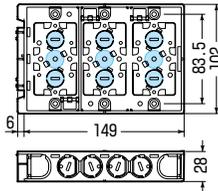

ノックD


■SBS-W・SBS-WM

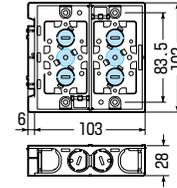

ノックC,D

※SBS-WMは仕切板付です。

■SBS-4W

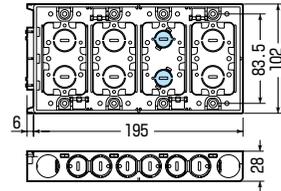


ノックD,E

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	最小入数	標準価格	
		TLフレキ			PF管			CD管			上下 仕切り用	左右 仕切り用				
アルミ 箔付	1ヶ用	SBS	2	2	—	2	2	—	2	2	—	1M-S	5M	100	107	
	2ヶ用	SBS-W	2	2	—	4	2	—	2	4	—	—	2M-S	50	10	330
	2ヶ用	SBS-WM	2	2	—	4	2	—	2	4	—	—	2M-S付	50	10	390
	3ヶ用	SBS-3W	4	2	—	6	2	—	4	6	—	—	2M-S付	20	1	870
	4ヶ用	SBS-4W	8	—	—	8	—	—	8	8	—	—	2M-S付	20	1	1,450

SB下穴ポンチ

- 軽量間柱へのスライドボックス取り付け時のねじ用下穴(ポンチ穴)が簡単にあけられます。
- 位置決め(固定)が楽な磁石付です。
- スライドボックスのねじピッチに合わせてあります。
- ピン先は硬質で耐久性に優れています。
- 携帯時にはピンが突出しないスプリング機能付です。

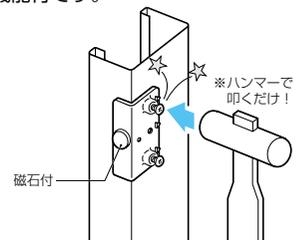

品番	適合	ポンチ穴径	入数	標準価格
SP-50	軽量間柱 (形鋼厚: 1mm以下)	~φ1mm	1	690