


あと付けに最適
壁厚2~30mm迄OK!

適合仕切板
前付15頁参照



SBP-N

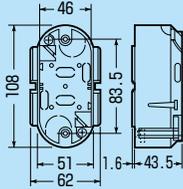


パネルボックス® (あと付けさみボックス)


PS E

- デンコーホルソーで丸穴をあけ、取り付けられます。
- 裏ノックを抜けば、CD管・PF管(サイズ14・16)の挿入もできます。

SBP-Nはデンコーホルソーで穴をあけるだけで取り付けOK!

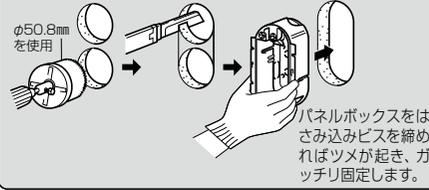

最少必要な壁裏空間

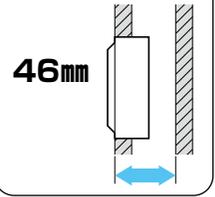

品番	入数	最小入数	標準価格
SBP-N	50	10	260


色: アイボリー

フランジボックス (あと付スイッチボックス)

PS E

- 壁材を張った後や、増設したい時にもあとから埋込めます。
- 小判穴ホルソー、SBホルソーで穴をあけるだけで、壁に即、取り付けられます。(SBホルソーは若干の加工が必要です。)

ご注意 絶縁枠は取り付けません。

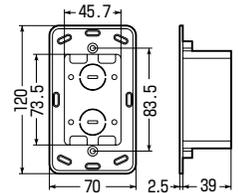


種類	品番	入数	標準価格
1ヶ用	SBF-0	10	200

コンパクトな壁点検口!

住宅性能評価対象品





SBPT-2

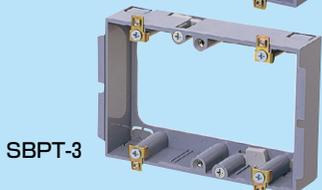

SBPT-3

はさみ点検口®

- ブランクタイプの化粧プレートを取り付け、壁の点検口として使用します。
- スライドツメでガッチリ固定します。

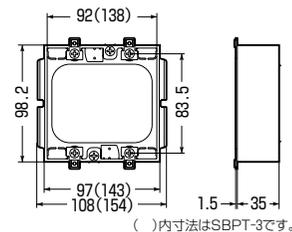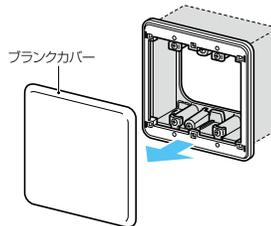

種類	品番	貫通穴径(mm)	入数	最小入数	標準価格
2ヶ用	SBPT-2	タテ100×ヨコ100	10	1	780
3ヶ用	SBPT-3	タテ100×ヨコ145	10	1	1,210