

JIS C8432  
(※印は除く)



■2K-10S




## 2号コネクタ

PS (サイズ10、100は除く)

●14・16のSタイプは16ノック穴(φ22mm)にも取付けられる、ノック径(φ22mm・φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。

■2K-10S

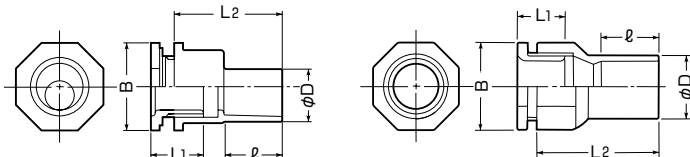

(サイズ100は若干形状が異なります。)

茶系の外壁等にマッチする色もあります。1005頁参照



- ライトブラウン
- ブラック
- チョコレート

品番	B	φD	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	ℓ
2K-10SJ	30	18	18	37	20
2K-14S□	30	22	18	43	25
2K-16S□	30	26	18	47	30
2K-14□	30	22	17	44	25
2K-16□	30	26	17	50	30
2K-22□	30	30	17	54	35
2K-28□	40	40	23	64	40
2K-36□	50	50	25	68	44
2K-42□	57	57	31	84	55
2K-54□	70	70	35	97	63
2K-70□	86	86	40	110	69
2K-82□	101	101	44	113	72
2K-100□	138	124	43	134.5	93



ページ	品番			適合管	適合ノックアウト径	ネジの呼び	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	ミルクホワイト	グレー	濃紺						
※2K-10SJ	—	—	—	VE10	φ22mm・16 φ27mm・22(25)兼用	G1/2	10	10	92
※2K-14SJ	—	※2K-14S	※2K-14SDB	VE14		G1/2	50	10	95
※2K-16SJ	※2K-16SM	※2K-16S	※2K-16SDB	VE16	φ27mm・22(25)用	G1/2	50	10	110
2K-14J	2K-14M	2K-14	2K-14DB	VE14		G3/4	100	10	95
2K-16J	2K-16M	2K-16	2K-16DB	VE16	φ34mm・28(31)用	G3/4	100	10	110
2K-22J	2K-22M	2K-22	2K-22DB	VE22		G3/4	100	10	130
2K-28J	2K-28M	2K-28	2K-28DB	VE28	φ42mm	G1	50	10	280
2K-36J	2K-36M	2K-36	2K-36DB	VE36		G1 1/4	50	1	370
2K-42J	2K-42M	2K-42	2K-42DB	VE42	φ48mm	G1 1/2	20	1	480
2K-54J	2K-54M	2K-54	2K-54DB	VE54		G2	20	1	950
2K-70J	2K-70M	2K-70	2K-70DB	VE70	φ60mm	G2 1/2	5	1	1,580
2K-82J	2K-82M	2K-82	2K-82DB	VE82		G3	1	1	2,790
※2K-100J	※2K-100M	※2K-100	—	VE100	φ114mm	G4	1	1	5,020

新



## 偏芯コネクタ

●ボックスとの段差を無くして配管できるコネクタです。

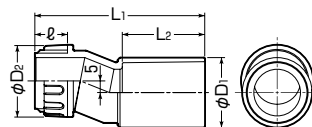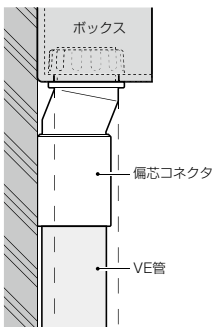

ページ	品番			適合管	適合ノックアウト径	ネジの呼び	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	ℓ	入数	標準価格
ベージュ	ミルクホワイト	グレー											
2KS-16J	2KS-16M	2KS-16	—	VE16	φ27mm・22(25)用	G3/4	26	31	65	30.5	14	10	180
2KS-22J	2KS-22M	2KS-22	—	VE22	φ27mm・22(25)用	G3/4	30	31	73	35.5	14	10	200