 


ビス付き



適合：形鋼金具
(SGK・SGKL)

※ミラックハンガーには取り付けられません。


●壁・床面等に直接
固定できます。



●連結もできます。

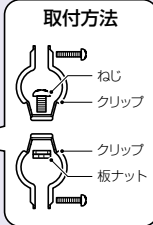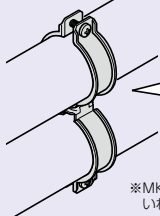



※MKB-39はクリップの間に座金を
いれて使用します。

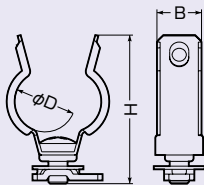


品番	φD	B	H
MKB-1419	19.1	14	45.2
MKB-16	23	14	50.4
MKB-2225	26.5	14	53.4
MKB-F22	30.5	18	60
MKB-2831	33.3	18	62.5
MKB-39	38.1	18	67
MKB-36	42.9	20	74.5
MKB-F36	45.5	20	74
MKB-42	48	20	79.4

クリップ (ビス止めタイプ)

●形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。

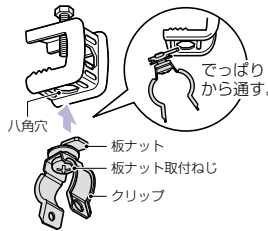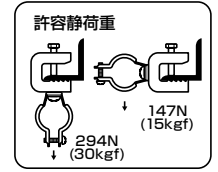

①板ナット取付ねじを緩め、八角
穴に板ナットをはめ込み、ねじ
締め固定します。

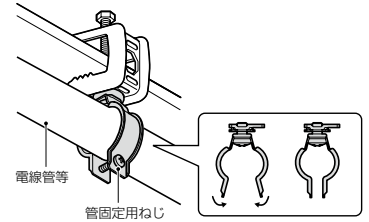

②クリップ内に電線管を入れ、付属の
ねじで固定します。

■電気亜鉛めっき仕様

品番	適合管					入数	標準価格	
	薄鋼	厚鋼	VE管	CD管	PF管			ビニルハウス 用線管
MKB-1419	19		14	14		19.1	20	57
MKB-16		16	16	16	14-16	22.2	20	57
MKB-2225	25	22	22			25.4	20	67
MKB-F22					22		20	73
MKB-2831	31	28	28	28			20	75
MKB-39	39				28		20	84
MKB-36		36	36	36			20	99
MKB-F36					36		20	105
MKB-42		42	42	42			20	110

■溶融めっき仕様

品番	適合管					入数	標準価格	
	薄鋼	厚鋼	VE管	CD管	PF管			ビニルハウス 用線管
MKB-1419D	19		14	14		19.1	20	84
MKB-16D		16	16	16	14-16	22.2	20	84
MKB-2225D	25	22	22			25.4	20	99
MKB-F22D					22		20	109
MKB-2831D	31	28	28	28			20	110
MKB-39D	39				28		20	150
MKB-36D		36	36	36			20	170
MKB-F36D					36		20	178
MKB-42D		42	42	42			20	190

■ステンレス仕様

品番	適合管					入数	標準価格	
	薄鋼	厚鋼	VE管	CD管	PF管			ビニルハウス 用線管
MKB-1419S	19		14	14		19.1	20	110
MKB-16S		16	16	16	14-16	22.2	20	110
MKB-2225S	25	22	22			25.4	20	130
MKB-F22S					22		20	145
MKB-2831S	31	28	28	28			20	160
MKB-39S	39				28		20	190
MKB-36S		36	36	36			20	240
MKB-F36S					36		20	247
MKB-42S		42	42	42			20	250