



IP表示については前付3頁をご覧ください。

ウォルボックス® (プラスチック製防雨ボックス)

IP44



上開きの
スマートデザイン
タイプ

〈タテ型〉



WBV-2(W)M



WBV-3M



WBV-12(W)M





WBV-13M



シルバー(S)

- 常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計！
- 風雨に強いIP44性能！
- フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
- WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上がりキレイです。
- 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上がりキレイです。(木板ベース仕様は除く。)

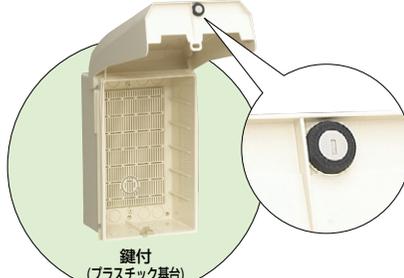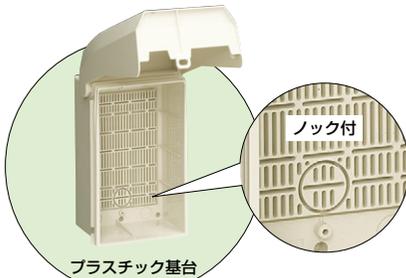

■プラスチック基台

種類	品番	色	取付スペース			ボックス外形寸法(mm) (屋根・突起部等含む)			有深 効さ	製品 重量 (g)	バンド 通し穴	入数	最小入数	標準価格
			ELB	タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ						
タテ型	WBV-2M	ミルクイーホワイト	3P 60AF×1	282	171	142	109~119	770	有	10	1	2,800		
	WBV-2S	シルバー	3P 60AF×1	282	171	142	109~119	770	有	10	1	5,610		
	WBV-3M	ミルクイーホワイト	3P100AF×1	348	220	166	136~143		有	5	1	4,530		
ヨコ型	WBV-12M	ミルクイーホワイト	3P 60AF×2	282	293	142	109~119	1230	有	5	1	5,400		
	WBV-12S	シルバー	3P 60AF×2	282	293	142	109~119	1230	有	5	1	10,800		
	WBV-13M	ミルクイーホワイト	3P 60AF×3	348	371	166	136~143		有	5	1	8,540		

■鍵付(プラスチック基台)

種類	品番	色	取付スペース			ボックス外形寸法(mm) (屋根・突起部等含む)			有深 効さ	製品 重量 (g)	バンド 通し穴	入数	最小入数	標準価格
			ELB	タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ						
タテ型	WBV-3KM	ミルクイーホワイト	3P100AF×1	348	220	166	136~143		有	5	1			
ヨコ型	WBV-13KM	ミルクイーホワイト	3P 60AF×2	348	371	166	136~143		有	5	1			

■木板ベース

種類	品番	色	取付スペース			ボックス外形寸法(mm) (屋根・突起部等含む)			有深 効さ	製品 重量 (g)	バンド 通し穴	入数	最小入数	標準価格
			ELB	タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ						
タテ型	WBV-2WM	ミルクイーホワイト	3P 60AF×1	282	171	142	103~113	1000	有	10	1	2,950		
ヨコ型	WBV-12WM	ミルクイーホワイト	3P 60AF×2	282	293	142	103~113	1400	有	5	1	5,660		