



IP表示については前付3頁をご覧ください。

**ウォルボックス<sup>®</sup> (プラスチック製防雨ボックス)**


IP33D

**屋根一体型  
スモークカバー**

ミルキーホワイト色(本体)

寸法図は1037・1039頁をご参照ください。

**〈タテ型〉**

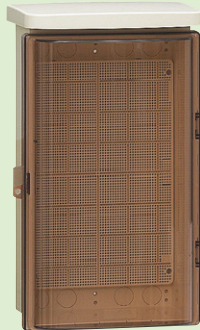

CWB-4DM



CWB-3DM



CWB-2DM



CWB-1DM



CWB-DM

**〈ヨコ型〉**



CWB-12DM



CWB-11DM



CWB-10DM

※扉のみのご注文も承ります。

**■スモークカバー〈タテ型〉**

品番	取付スペース ELB	ボックス外形寸法(mm) (屋根・突起部等含む)			木板寸法(mm)			有深 効さ	バンド 通し穴	入数	標準価格
		タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚				
<b>CWB-DM</b>	2P 30AF×1	193	117	90	120	80	15	55~65	有	1	1,590
<b>CWB-1DM</b>	3P 30AF×1	265	158	103	170	120	15	63~76	有	1	1,990
<b>CWB-2DM</b>	3P 60AF×1	303	189	116	200	145	15	73~88	有	1	3,520
<b>CWB-3DM</b>	3P100AF×1	366	224	140	260	180	15	86~114	有	1	5,110
<b>CWB-4DM</b>	3P100AF×1	436	258	160	310	215	15	124~134	有	1	7,990

**■スモークカバー〈ヨコ型〉**

品番	取付スペース ELB	ボックス外形寸法(mm) (屋根・突起部等含む)			木板寸法(mm)			有深 効さ	バンド 通し穴	入数	標準価格
		タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚				
<b>CWB-10DM</b>	2P 30AF×1	195	177	95	140	120	15	64~70	有	1	1,930
<b>CWB-11DM</b>	3P 60AF×1	278	229	113	170	190	15	76~86	有	1	2,900
<b>CWB-12DM</b>	3P 60AF×2	313	293	116	200	250	15	72~88	有	1	6,000

●取付スペースは参考容量ですので、機器寸法をご確認ください。