



ミラックハンガーは1348頁をご覧ください。

ステンレス製

MNBS


MNBKS



※MNBKSの添付品は溶融亜鉛めっきです。


■MNBS

■MNBKS

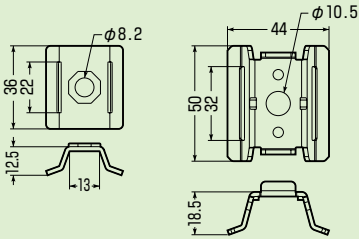


ミラックハンガー用 ポールバンド金具

●ミラックハンガーをステンレスバンドでボールに取り付ける金具です。(MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)

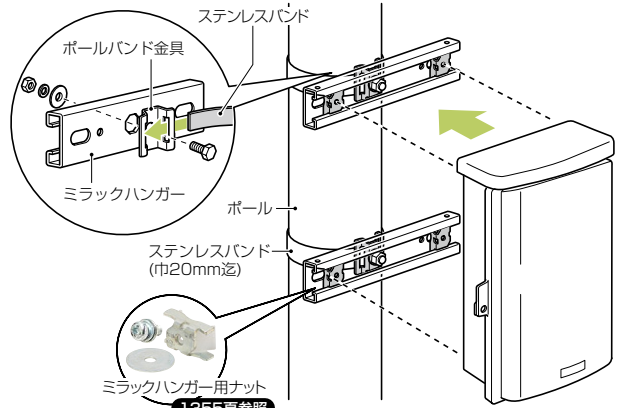



●ウォールボックスの固定には別売のミラックハンガー用ナットをご使用ください。

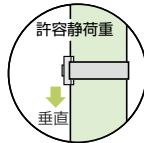

●許容静荷重：MNBS垂直方向98N(10kgf)
MNBKS垂直方向196N(20kgf)

品番	適合パイプ径	適合	入数	標準価格
MNBS	$\phi 48$ mm以上	ステンレスバンド(20mm迄)	10	320
MNBKS	$\phi 60$ mm以上	取付バンド(20~30mm迄)	10	380

ウォールボックスの垂直設置に

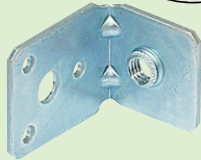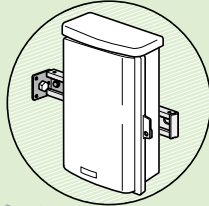

●ボルト(平座金・バネ座金)1組付
ミラックハンガーセット品




●ミラックハンガー×1
(キャップ付)
●L金具×1



ミラックハンガー用 L金具

●ミラックハンガーを壁面やポールに対して直角に取り付ける場合に使用します。

■壁面・角柱へ

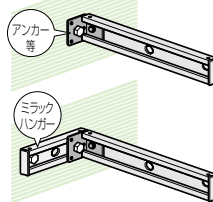

■ポールへ

 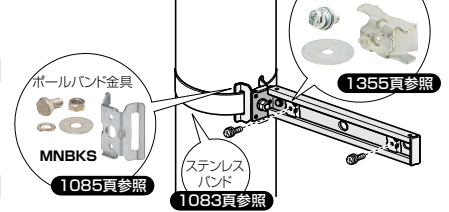

※取り付けるミラックハンガーにより、異なります。

ミラックハンガー呼び	10.15	20.25	30.40	50
許容静荷重	98N (10kgf)	49N (5kgf)	29.4N (3kgf)	14.7N (1.5kgf)

品番	適合ミラックハンガー	入数	標準価格
MNL	薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)	10	240

溶融めっき仕様

品番	適合ミラックハンガー	入数	標準価格
MNLD	薄型(高さ15mm)、標準(高さ30mm)	10	400

ミラックハンガーセット品

品番	付属ミラックハンガー	入数	標準価格
MNL-25F	M-25FA(薄型・全長250mm)	1	620
MNL-40F	M-40FA(薄型・全長400mm)	1	720