



色見本は1268頁のプラスチックダクトをご参照ください。

プラスチック製 (カラー3色)

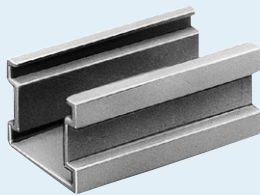


PDH-55-77-510型

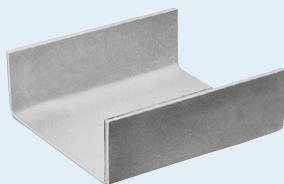

PDH-1010・715・1020・1025・1030型

プラスチックダクト用 継手

- プラスチックダクト本体の継手です。
- 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。

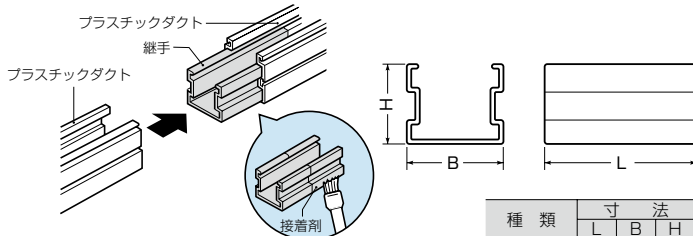

- ①継手の片側半分に接着剤を塗布し、プラスチックダクト本体の内側に差し込み接着固定します。(接着固定は片側だけ行ってください)
- ②接着固定後、もう一方のプラスチックダクトを差し込みます。

ご注意

プラスチックダクトの本体と本体の間隔を4~7mm開け、伸縮調節用の間隔を設け設置してください。




種類	寸法		
	L	B	H
55型	80	44.5	34
77型	100	68.4	56.5
510型	100	94	34.5
1010型	150	91	77.5
715型	150	141	52.5
1020型	180	191	77.5
1025型	180	241	77.5
1030型	180	291	77.5


種類	品番			入数	最小入数	標準価格
	グレー	ベージュ	カベ白			
55型	PDH-55	PDH-55J	PDH-55W	10	1	190
77型	PDH-77	PDH-77J	PDH-77W	10	1	310
510型	PDH-510	PDH-510J	PDH-510W	10	1	260
1010型	PDH-1010	PDH-1010J	PDH-1010W	5	1	720
715型	PDH-715	PDH-715J	PDH-715W	10	1	950
1020型	PDH-1020	PDH-1020J	PDH-1020W	5	1	1,070
1025型	PDH-1025	PDH-1025J	PDH-1025W		1	
1030型	PDH-1030	PDH-1030J	PDH-1030W		1	

色見本は1268頁のプラスチックダクトをご参照ください。

プラスチック製 (カラー3色)

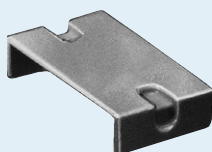



PDC-55型

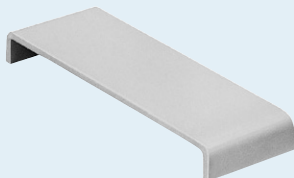

PDC-77型~1030型

プラスチックダクト用 連結カバー


- プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。
- 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55-77-510型)
- 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。
- 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。

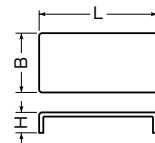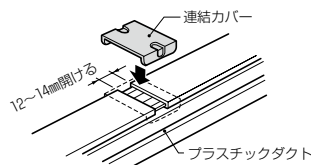

- プラスチックダクトの蓋と蓋の間隔を12~14mm開け、上からはめ込んでください。(PDC-1010-715-1020-1025-1030型は連結カバーの裏面) (片側に接着剤を塗布し、蓋の片側のみ接着固定します。)

ご注意

 プラスチックダクトの蓋と蓋の間隔を14~17mm開け、伸縮調節用の間隔を設けてください。



種類	寸法		
	L	B	H
55型	53	30	11.5
77型	79.4	40	13.9
510型	104.4	40	11.5
1010型	108	50	17
715型	158	50	17
1020型	208	50	17
1025型	258	50	17
1030型	308	50	17

種類	品番			入数	最小入数	標準価格
	グレー	ベージュ	カベ白			
55型	PDC-55	PDC-55J	PDC-55W	10	1	64
77型	PDC-77	PDC-77J	PDC-77W	10	1	92
510型	PDC-510	PDC-510J	PDC-510W	10	1	100
1010型	PDC-1010	PDC-1010J	PDC-1010W	10	1	550
715型	PDC-715	PDC-715J	PDC-715W	10	1	740
1020型	PDC-1020	PDC-1020J	PDC-1020W	5	1	840
1025型	PDC-1025	PDC-1025J	PDC-1025W		1	
1030型	PDC-1030	PDC-1030J	PDC-1030W		1	