


## プラスチックダクト用 ジョイント



※サイズにより取り付け方法が異なります。

- コーナー、曲がり箇所等の接続に使用します。
- 連結金具(付属)によるネジ締めだけで簡単に取り付けられます。(55・77・510型)
- ダクト内にネジ頭が出ない構造ですから、ケーブルを傷付けません。(55・77・510型)

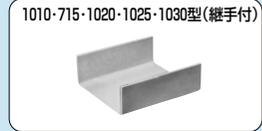

●55・77・510型(ビス止めタイプ)

●1010・715・1020・1025・1030型(接着タイプ)

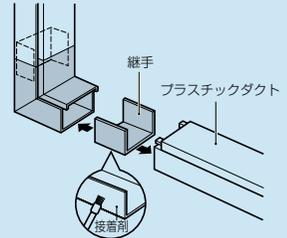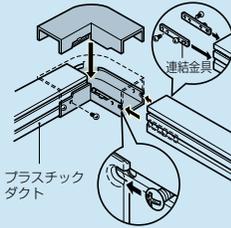


色見本は1268頁のプラスチックダクトをご参照ください。

プラスチック製 (カラー3色)




プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ


■55型

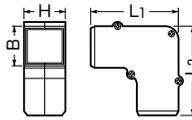

■77・510型

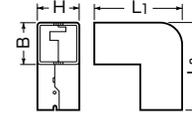


■1010・715・1020・1025・1030型

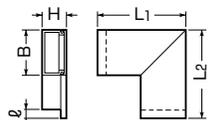

グレー	品番 ベージュ	カベ白	寸法						入数	標準価格
			L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B	H	ℓ			
PDMS-55	PDMS-55J	PDMS-55W	123	123	56	56	—	1	1,430	
PDMS-77	PDMS-77J	PDMS-77W	173	173	83	80	—	1	4,990	
PDMS-510	PDMS-510J	PDMS-510W	190	190	108	55	—	1	4,750	
PDMS-1010	PDMS-1010J	PDMS-1010W	250	250	100	100	30	1	7,130	
PDMS-715	PDMS-715J	PDMS-715W	300	300	150	75	30	1	6,660	
PDMS-1020	PDMS-1020J	PDMS-1020W	350	350	200	100	30	1	9,260	
⑨ PDMS-1025	PDMS-1025J	PDMS-1025W	400	400	250	100	30	1		
⑨ PDMS-1030	PDMS-1030J	PDMS-1030W	450	450	300	100	30	1		


色見本は1268頁のプラスチックダクトをご参照ください。

プラスチック製 (カラー3色)

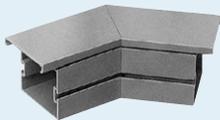


プラスチックダクト用 ジョイント 曲ガリ45°

 ■55・77・510型



■1010・715・1020型

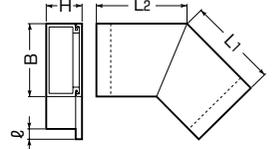

グレー	品番 ベージュ	カベ白	寸法						入数	標準価格
			L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B	H	ℓ			
PDMN-55	PDMN-55J	PDMN-55W	75.6	75.6	50	50	20	1	2,380	
PDMN-77	PDMN-77J	PDMN-77W	129.3	129.3	75	75	20	1	5,940	
PDMN-510	PDMN-510J	PDMN-510W	128.7	128.7	100	50	20	1	5,700	
PDMN-1010	PDMN-1010J	PDMN-1010W	165.3	165.3	100	100	30	1	8,070	
PDMN-715	PDMN-715J	PDMN-715W	186	186	150	75	30	1	7,600	
PDMN-1020	PDMN-1020J	PDMN-1020W	206.7	206.7	200	100	30	1	10,200	