



ユニクロめっき

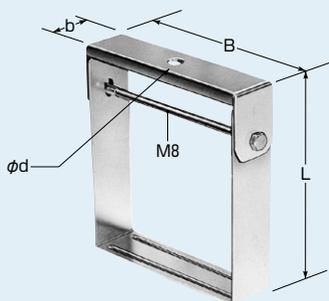

ステンレス仕様も承ります。  
品番末尾に(-S)を付けてください。


## プラスチックダクト用 吊り金具

- 吊りボルトでプラスチックダクト本体を吊る金具です。
- プラスチックダクトの開口部を塞ぎませんから、施工後の配線がラクです。

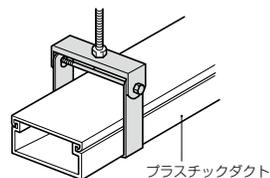


品番	適合ボルト	寸法			φd	入数	最小寸	標準価格
		L	B	b				
<b>PDT-55</b>	W3/8	126.6	58.7	35	10	10	1	680
<b>PDT-77</b>		166.6	83.7	35	10	10	1	1,520
<b>PDT-510</b>		141.6	108.7	35	10	10	1	1,310
<b>PDT-1010</b>	W3/8 W1/2 兼用	202.3	112.6	40	13	10	1	2,670
<b>PDT-715</b>		177.3	162.6	40	13	10	1	2,920
<b>PDT-1020</b>		202.3	212.6	40	13	10	1	3,280

PDK-55・77・1010型

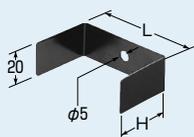


PDK-510・715・1020型

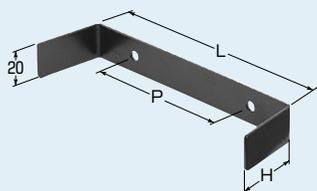

電着塗装(色:黒)

## プラスチックダクト用 補強金具

- プラスチックダクトを壁面固定する場合のダクト(蓋)の落下防止に使用します。

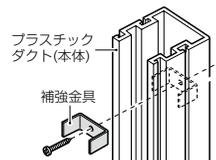

※ダクト1本(長さ2m)に対し、4箇所取り付けてください。

種類	品番	寸法			入数	最小入数	標準価格
		L	H	P			
55型	<b>PDK-55</b>	36.5	23	—	10	1	190
77型	<b>PDK-77</b>	57	37	—	10	1	260
510型	<b>PDK-510</b>	87	23	40	10	1	290
1010型	<b>PDK-1010</b>	77	65	—	10	1	310
715型	<b>PDK-715</b>	133	40	80	10	1	330
1020型	<b>PDK-1020</b>	177	65	120	10	1	420

## プラスチック製


D-S55

D-S77  
D-S1010

全長1m



## プラスチックダクト用 仕切板

- 弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
- ※仕切板は、接着剤(塩ビ用)で固定します。

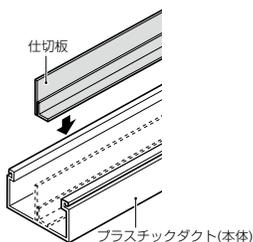

■D-S55

  ■D-S77  
■D-S1010



種類	品番	H	B	入数	標準価格
55・510型用	<b>D-S55</b>	35.5	14	1	710
77・715型用	<b>D-S77</b>	55	23	1	2,140
1010・1020型用	<b>D-S1010</b>	70	23	1	3,170