


各種チェーン・ステンレスジョイント



S-990 MARIC ステンレス 小判鎖

- 材質:ステンレス(SUS304) ●仕上:ミガキ
- 定尺:30m 寸法切り有り

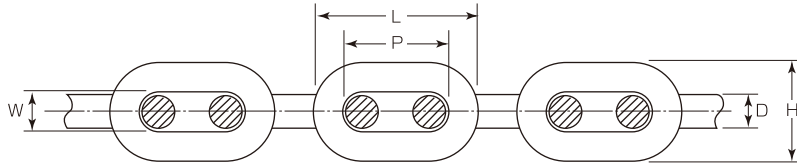

<ミガキ>

※STカラー鎖(ミニチェーン)

コード番号	メッキ	サイズ	m 価格(税込)
MM2AG 000	金色	2mm×15m	3,530 (3,707)
MM2AR 000	ブラウン	2mm×15m	2,250 (2,363)
MM2AB 000	黒色	2mm×15m	3,000 (3,150)

コード番号	線径D	L	P	H	W	メーター重(g/m)	定尺(m)	甲入数	m 価格(税込)
S-990 130	13	78	52	46	20	3.4	30	1本	19,400 (20,370)
S-990 110	11	66	44	39	17	2.4	30	1本	13,300 (13,965)
S-990 090	9	57	39	31	13	1.52	30	1本	8,000 (8,400)
S-990 080	8	54	38	27	11	1.15	30	1本	6,350 (6,668)
S-990 070	7	51	37	24	10	0.820	30	1本	5,000 (5,250)
S-990 060	6	43	31	21	9	0.633	30	2本	2,700 (2,835)
S-990 050	5	37	27	17	7	0.429	30	3本	1,650 (1,733)
S-990 040	4	34	26	14	6	0.226	30	5本	1,410 (1,481)
S-990 030	3	30	24	11	5	0.146	30	6本	1,280 (1,344)
S-990 250	2.5	19	14	9	4	0.115	30	—	1,600 (1,680)
S-990 020	2	15	11	8	4	0.075	30	—	1,410 (1,481)

P-600 MK P.C小判チェーン

- 材質:PC樹脂
- 仕上:白、赤、黄



<黄>



<白>



<赤>

コード番号	線径D	L	P	H	W	定尺(m)	甲入数	m 価格(税込)	
								(白・黄)	(赤)
P-600 08★	#8	51	33	27	9	20	2本	770 (809)	880 (924)
P-600 06★	#6	37	23	21	8	40	2本	560 (588)	700 (735)

★=S(白)、T(赤)、V(黄)

MK 強力アルミチェーン

- 材質:アルミ合金銅
- 仕上:シルバー(生地)



<シルバー>


コード番号	線径D	L	P	H	W	メーター重(g/m)	定尺(m)	箱入数	m 価格(税込)
MMAL 06J	6	48	36	23	12	0.22	30	1本	1,800 (1,890)
MMAL 05J	5	43	33	18.5	8	0.14	30	1本	1,500 (1,575)
MMAL 04J	4	38	30	14.5	6	0.09	30	1本	1,350 (1,418)
MMAL 03J	3	30	24	11	5	0.049	30	1本	1,080 (1,134)

P-610 MK P.Cスクリージョイント

- 材質:PC樹脂
- 仕上:黄



<黄>

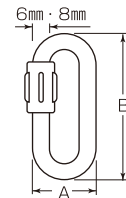

コード番号	線径D	外径寸法(A×B)	箱入数	価格(税込)
P-610 080	#8	31 × 72.5	10ヶ	560 (588)
P-610 060	#6	23.5 × 59	10ヶ	500 (525)

MK 正銅小判鎖

- 仕上:ミガキ



<ミガキ>


コード番号	線径D	L	P	H	W	メーター重(g/m)	定尺(m)	箱入数	m 価格(税込)
MMCU 060	6	48	36	23	11	0.66	30	1本	12,350 (12,968)
MMCU 050	5	43	33	18.5	8	0.45	30	1本	8,600 (9,030)
MMCU 040	4	38	30	14.5	6	0.27	30	1本	5,500 (5,775)
MMCU 030	3	30	24	11	5	0.16	30	1本	3,450 (3,623)

雨どい用くさり・専用おもり

- 材質:ステンレス、銅、真鍮



(mm)

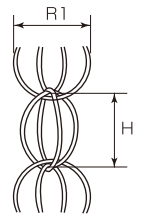

コード番号	仕上げ	全長	線径	R1	H	価格(税込)
FA101 55S	ステンレス	3m	4	52	44	68,000 (71,400)
FA101 55C	銅	3m	4	52	44	63,500 (66,675)
FA101 55B	真鍮	3m	4	52	44	63,500 (66,675)

- 材質:真鍮

MK 真鍮 小判鎖

- 仕上:ミガキ




<ミガキ>

コード番号	線径D	L	P	H	W	メーター重(g/m)	定尺(m)	箱入数	m 価格(税込)
MMBR BR5	5	43	33	18.5	8	0.50	30	1本	7,400 (7,770)
MMBR BR4	4	38	30	14.5	6	0.30	30	1本	4,650 (4,883)
MMBR BR3	3	30	24	11	5	0.17	30	1本	2,950 (3,098)



<シルバー>

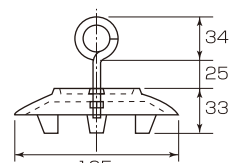

コード番号	仕上	価格(税込)
FA125 00C	銅メッキ	23,500 (24,675)
FA125 00N	ニッケルメッキ	
FA125 00S	シルバー	
FA125 00B	黒	

K

鉄
扉