


S-146 MK ステンレス アイボルト



- 材質:ステンレス (SUS304)
- 仕上:ミガキ
※M-ミリネジ・W-ブネジ

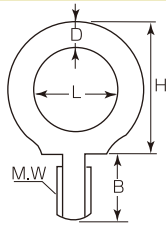


(mm)

コード番号	モデル	W(ブネジ)	M(ミリネジ)	H	D	L	B	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMIB 16M	IB-16	5/8	16	61	13	34	27	450	10ヶ	2,730 (2,867)
MMIB 12M	IB-12	1/2	12	52	10	29	22	220	10ヶ	1,390 (1,460)
MMIB 10M	IB-10	3/8	10	42	8	25	18	150	20ヶ	980 (1,029)
MMIB 08M	IB-8	5/16	8	34	7	19	15	80	20ヶ	850 (893)
MMIB 06M	IB-6	1/4	6	27	5.5	16	14	50	20ヶ	760 (798)
MMIB 05M	IB-5	—	5	25	5	13	13	30	20ヶ	650 (683)
MMIB 04M	IB-4	—	4	20	4	10	12	20	20ヶ	550 (578)

S-152 MK ステンレス アイナット



- 材質:ステンレス (SUS304)
- 仕上:ミガキ

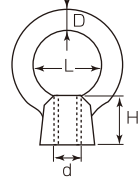


(mm)

コード番号	モデル	W(ブネジ)	M(ミリネジ)	D	L	H	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMIN 160	IN-16	5/8	16	13	34	26	450	10ヶ	3,500 (3,675)
MMIN 120	IN-12	1/2	12	10	30	22	220	10ヶ	1,600 (1,680)
MMIN 100	IN-10	3/8	10	8	25	17	150	20ヶ	1,100 (1,155)
MMIN 080	IN-8	5/16	8	7	19	14	80	20ヶ	950 (998)
MMIN 060	IN-6	1/4	6	5.5	16	11	50	20ヶ	840 (882)

MK ステンレス ネジ込ラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)



- 材質:ステンレス (SUS304)
- 仕上:ミガキ

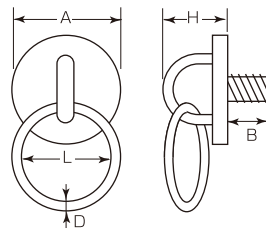


(mm)

コード番号	モデル	D	L	A	H	B	捻径	製品自重(g)	適合ドリル	箱入数	価格(税込)
MMBR 080	RBR-8	8	50	50	32	27	M-10	196	18mm	10ヶ	2,420 (2,541)
MMBR 060	RBR-6	6	40	40	25.5	25	M-8	97	14mm	20ヶ	1,320 (1,386)
MMBR 050	RBR-5	5	30	33	19	21	M-6	53	11mm	20ヶ	1,100 (1,155)

MK ステンレス ネジ込ラウンドアイ(アンカープラグ付)



- 材質:ステンレス (SUS304)
- 仕上:ミガキ

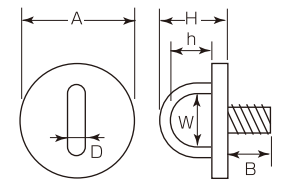


(mm)

コード番号	モデル	D	A	H	h	W	B	捻径	製品自重(g)	適合ドリル	箱入数	価格(税込)
MMRB 080	RB-8	8	50	32	20	22	27	M-10	124	18mm	10ヶ	1,650 (1,733)
MMRB 060	RB-6	6	40	25.5	17	18	25	M-8	65	14mm	20ヶ	1,050 (1,103)
MMRB 050	RB-5	5	33	19	11.5	15	21	M-6	37	11mm	20ヶ	840 (882)

S-187 MK ステンレス Uボルト



- 材質:ステンレス (SUS304)
- 仕上:ミガキ

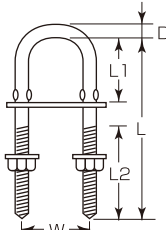


(mm)

コード番号	モデル	D	L	L1	L2	W	捻径	製品自重(g)	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMUB 120	UB-12	12	140	52	65	60	M-12	332	220	5ヶ	4,500 (4,725)
MMUB 100	UB-10	10	120	45	55	50	M-10	201	150	10ヶ	2,700 (2,835)
MMUB 080	UB-8	8	92	32	50	35	M-8	94	80	15ヶ	1,500 (1,575)
MMUB 060	UB-6	6	84	29	45	35	M-6	51	50	20ヶ	1,000 (1,050)
MMUB 050	UB-5	5	73	25	40	35	M-5	31	30	20ヶ	830 (872)
MMUB 040	UB-4	4	58	21	30	30	M-4	17	20	20ヶ	750 (788)

S-193 MK ステンレス ロングアイボルト



 - 材質:ステンレス (SUS304)
- 仕上:ミガキ
※W-ブネジも有ります。




(mm)

コード番号	モデル	D	L	H	B	捻径	製品自重(g)	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMLE 120	LE-12M	10.5	29	55	100	M-12	184	220	5ヶ	2,100 (2,205)
MMLE 100	LE-10M	8.6	24	44	80	M-10	103	150	10ヶ	1,100 (1,155)
MMLE 080	LE-8M	7	18	36	60	M-8	50	80	20ヶ	840 (882)
MMLE 060	LE-6M	5.2	16	30	60	M-6	25	50	20ヶ	540 (567)
MMLE 050	LE-5M	4.3	13	26	52	M-5	15	30	20ヶ	480 (504)
MMLE 040	LE-4M	3.5	10	20	40	M-4	8	20	30ヶ	380 (399)
MMLE 030	LE-3M	2.6	9	17	31	M-3	4	15	50ヶ	320 (336)
MMLE 020	LE-2M	1.7	8.5	13	27	M-2	1	10	50ヶ	250 (263)

S-219 MK ステンレス ウルトラロングアイボルト



 - 材質:ステンレス (SUS304)
- 仕上:ミガキ
※W-ブネジも有ります。



(mm)

コード番号	モデル	D	L	H	B	T	捻径	製品自重(g)	使用荷重(kg)	箱入数	価格(税込)
MMULE 12M	ULE-12M	10.5	28	55	200	130	M-12	280	220	10ヶ	2,400 (2,520)
MMULE 10M	ULE-10M	8	24	44	160	105	M-10	126	150	10ヶ	1,320 (1,386)
MMULE 08M	ULE-8M	7	18	36	120	80	M-8	68	80	20ヶ	960 (1,008)
MMULE 06M	ULE-6M	5	16	30	120	75	M-6	39	50	20ヶ	720 (756)