
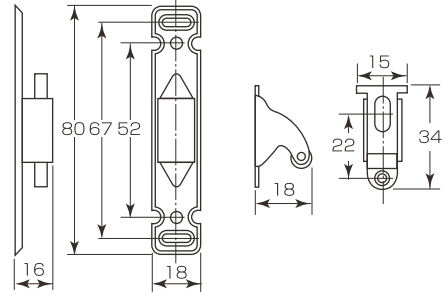


## ロックキャッチ(両開)


- 材質:鉄
- 仕上:GB

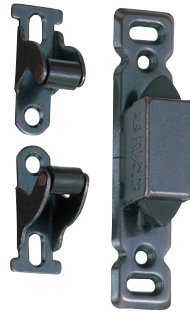

コード番号	箱入数	甲入数	価格(税抜)
UINROKK001	20ヶ	400ヶ	260

## ロックキャッチ(片開)


- 材質:鉄
- 仕上:GB
- ※左右有り

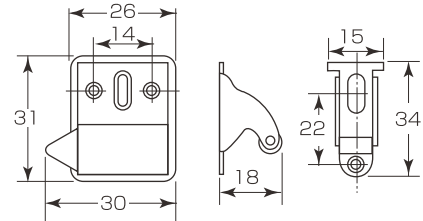

コード番号	箱入数	甲入数	価格(税抜)
UINROKK002	20ヶ	400ヶ	280

## 面打ボールカスター

- 材質:鉄
- 仕上:真鍮メッキ

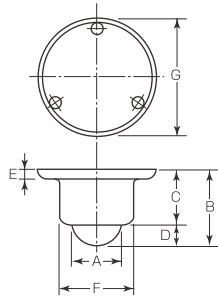


(mm)

コード番号	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	許容重	箱入数	甲入数	価格(税抜)
UINMENU320	32 球25φ	33	23	10	3	33φ	57φ	40 kg	1set	50set	9,500	
UINMENU250	25 球22φ	27	15	8	3	27φ	44φ	25 kg	1set	50set	5,310	
UINMENU200	20 球18φ	24	18	6	3	22φ	37φ	15 kg	2set	100set	3,700	
UINMENU150	15 球14φ	19	15.5	3.7	2	20φ	34φ	12 kg	2set	100set	3,320	
UINMENU120	12 球12φ	15	12	3	2	15φ	29φ	10 kg	25set	200set	2,840	

## ボールカスター

- 材質:鉄
- 仕上:真鍮メッキ

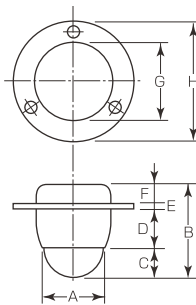


(mm)

コード番号	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重	箱入数	甲入数	価格(税抜)
UINBOUR320	32 球25φ	30	—	13	2	7	25φ	43φ	20kg	1set	50set	8,150	
UINBOUR250	25 球22φ	26	—	10	2	6	25φ	41φ	15kg	1set	50set	4,080	
UINBOUR200	20 球18φ	21	5	5	1.6	5.4	18φ	30φ	10kg	2set	100set	2,710	

## スチール玉刎

- 材質:鉄

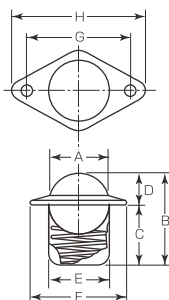

(mm)

コード番号	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	箱入数	甲入数	価格(税抜)
UJNTAMA090	9 球9φ	15	10	5	11.0φ	15φ	16	21.5	10打	200打	1,160	
UJNTAMA080	8 球8φ	12.5	8	4.5	9.0φ	13φ	14	19	15打	360打	990	
UJNTAMA060	6 球6φ	8.5	5	3.5	8.5φ	11φ	14	19	20打	600打	945	
UJNTAMA040	4 球4φ	—	4.4	—	6.5φ	10φ	14	18	20打	—	945	

バリフリー  
レバーハンドル  
ドアハンドル  
丁  
番  
戸  
当  
戸車レール  
引  
手  
引戸金具  
フック  
家具・収納  
取手つまみ  
開きドア金具  
換気孔  
落貫し掛金  
Sチエーン金具  
補強金具  
重量車  
テアアイコン  
その他