
 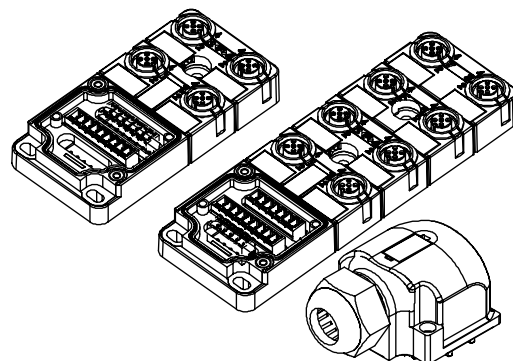
 

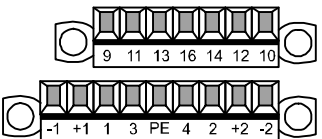
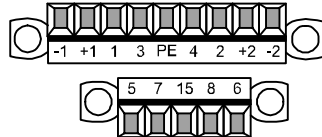


Verteiler Exact12 mit steckbarer Haube,
4 oder 8 Steckplätze mit M12-Buchsen, 4 polig für 1 Signal,
5-polig für 2 Signale (T-Stück oder Y-Verteiler möglich).

*Exact12 distribution box with plug-in cap,
4 or 8 female M12 sockets 4-pole for 1 signal or
5-pole for 2 signals (T couplers or Y connectors can be used).*

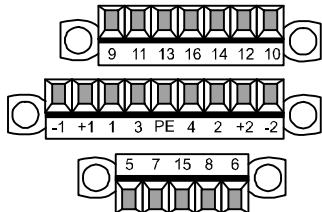

Technische Daten / technical data					
Nennspannung / nominal voltage		24 V DC (18 V ... 30,2 V DC)		(UL: Class 2)	
Nennstrom pro Kontakt / nominal current per contact		≤ 4 A		(UL: 4 A)	
Summenstrom / total current		≤ 8 A		(UL: 8 A)	
Stoßspannungsfestigkeit / impuls withstand voltage		0,8 kV			
Durchgangswiderstand pro Kontakt / volume resistance per contact		≤ 5 mΩ			
Stromaufnahme pro LED / input current per LED		4 mA			
Kontaktbelegung M12 Buchsen / contact assignment M12 sockets		4-polig / 4-pole		5-polig / 5-pole	
NO, S1 = Signal 1 (Schließer) / normally open, signal 1 NC, S2 = Signal 2 (Öffner) / normally closed, signal 2 n.c. = nicht angeschlossen / not connected					
Verteiler / distribution box 4×M12					
Anschlussklemmen / connecting terminals		Art.-No.	Gewicht weight in g	Art.-No.	Gewicht weight in g
	Grundmodul ohne Anschlusshaube Basic housing without cap	8000-84400-0000000	76	-	-
	Grundmodul mit Anschlusshaube / Basic housing with cap	8000-84450-0000000	153		
	Grundmodul ohne Anschlusshaube Basic housing without cap	-	-	8000-84500-0000000	78
	Grundmodul mit Anschlusshaube / Basic housing with cap			8000-84550-0000000	157
Verteiler / distribution box 8×M12					
	Grundmodul ohne Anschlusshaube Basic housing without cap	8000-88400-0000000	125	-	-
	Grundmodul mit Anschlusshaube / Basic housing with cap	8000-88450-0000000	200		
	Grundmodul ohne Anschlusshaube Basic housing without cap	-	-	8000-88500-0000000	127
	Grundmodul mit Anschlusshaube / Basic housing with cap			8000-88550-0000000	204

				Idx.	Datum	Gepr.	Datenblatt / Data sheet	
				a	27.08.07	t.sch		
				c	31.01.08	t.sch		
				Ges.				
							MVP12N-FN4V	
c	hohe Haube	31.01.08	km				Art.-No. 8000-84450-0000000	
b	Grundmodul	04.12.07	km					
Idx.	Änderung	Datum	Nam.				Blatt 1	
a	Erstausgabe	27.08.07	km	Dateiname 8000-84450-0000000_db_2_c.doc			4 Bl.	

Alle Rechte sowie technische und redaktionelle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Murrelektronik GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der Daten. Vervielfältigung und Weitergabe ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Murrelektronik GmbH verboten.
All Rights reserved. Subject to alternations without prior notice. The Murrelektronik GmbH does not assume any liabilities for the correctness and up-to-dateness of the presented information. Do not copy or distribute without prior written permission of Murrelektronik GmbH.