



KDL/D ケーブルエントリー





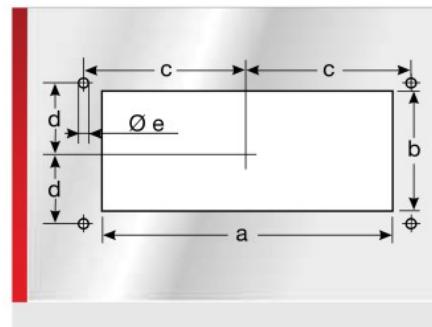

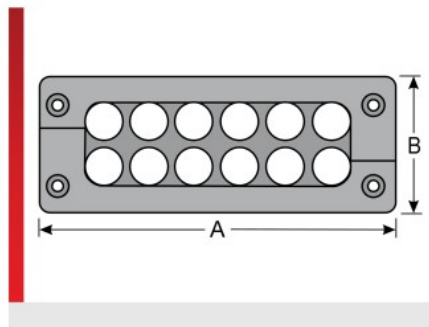




製品概要

ケーブルエントリーシステムKDL/Dは、アセンブリ済みケーブルを筐体内に引き込むのに最適です。分解可能な構造となっており、最大48本ものケーブルを簡単かつスピーディーに引き込むことが可能です。また、ケーブルグランド等を用いて引き込むのに比べ、コンパクトに引き込むことができます。引き込むのが容易なだけでなく、高い保護等級を持つ、強固な設計となっております。

- ・ 簡単設置
- ・ 汎用のパネルカット穴に設置可能
- ・ 保護等級IP65
- ・ ストレインリリーフ一体型
- ・ KDL/D-R M50/4は、50.5mmの丸型のカット穴に設置可能
- ・ 適応グロメット：KDT/X

詳細

	-30 - 100 °C
	フレーム: Polypropylene (PP) ブロック: TPE
	V0
	IP 65

 RoHS
 LABS
 UV
 UL US
 Made in Germany

品名	型番	色	グロメット数 小/中/大
パネルカットサイズ 24			
KDL/D 24/12	87141010	黒	12 / 0 / 0
KDL/D 24/9	87141022	黒	8 / 1 / 0
KDL/D 24/8	87141018	黒	6 / 2 / 0
KDL/D 24/4	87141014	黒	0 / 4 / 0
KDL/D 24/3	87141013	黒	0 / 1 / 2
パネルカットサイズ 16			
KDL/D 16/8	87141026	黒	8 / 0 / 0
KDL/D 16/7	87141030	黒	6 / 1 / 0
KDL/D 16/2	87141033	黒	0 / 0 / 2
KDL/D 16/3	87141034	黒	0 / 3 / 0
パネルカットサイズ 10			
KDL/D 10/6	87141038	黒	6 / 0 / 0
KDL/D 10/5	87141042	黒	4 / 1 / 0
KDL/D 10/2	87141039	黒	0 / 2 / 0
パネルカットサイズ 6			
KDL/D 6/4	87141044	黒	4 / 0 / 0
特殊なサイズ			
KDL/D 1/6	87141048	黒	6 / 0 / 0
KDL/D-R M50/4	87141002	黒	4 / 0 / 0