




楕円リンク Oval Link

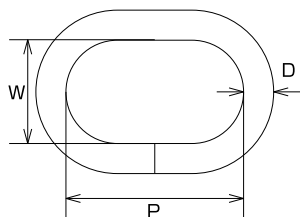

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	P	W	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
					(kgf)	(kN)			
RO-3	3	19	6	3	70	0.69	140	20	1879
RO-4	4	26	12	8	90	0.88	160	20	1880
RO-5	5	28	16	14	150	1.47	270	20	1881
RO-6	6	31	18	23	250	2.45	340	20	1882
RO-8	8	50	30	62	350	3.43	560	20	1883
RO-9	9	50	32	81	500	4.90	860	10	1884
RO-10	10	60	40	122	600	5.88	1,100	10	1885
RO-11	11	70	45	167	650	6.37	1,510	10	1886
RO-12	12	80	50	223	750	7.35	2,220	10	1887
RO-13	13	85	60	283	850	8.33	2,850	10	1888
RO-16	16	100	60	490	1350	13.23	5,300	5	1889
RO-19	19	100	60	722	1500	14.70	8,900	5	1890
RO-22	22	110	66	1048	2000	19.60	15,400	5	1891

ご注文の方法


- 1.レギュラー品をご注文の時…品番をご指定下さい。
例:RO-5の場合 線径(D)5mm、内長(P)28mm、内巾(W)16mmとなります。
- 2.レギュラー品以外をご注文の時…品番と内長(P)と内巾(W)をご指定下さい。
例:RO-5(30-15)の場合 線径(D)5mm、内長(P)30mm、内巾(W)15mmとなります。

レギュラー品以外の参考使用荷重は、内長(P)、内巾(W)により異なります。

※上記以外のサイズもご照会下さい。



Dリンク D Link

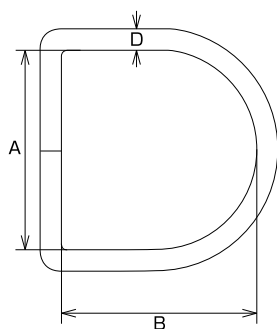

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	A	B	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
					(kgf)	(kN)			
RD-3-15	3	15	12	3	20	0.20	120	20	585
RD-3-20	3	20	17	4	20	0.20	130	20	586
RD-3-25	3	25	22	5	20	0.20	140	20	587
RD-4-20	4	20	17	8	40	0.39	180	20	588
RD-4-25	4	25	22	9	40	0.39	200	20	589
RD-4-30	4	30	27	10	40	0.39	210	20	590
RD-4-35	4	35	32	12	40	0.39	230	20	591
RD-5-25	5	25	22	14	60	0.59	280	20	592
RD-5-30	5	30	27	16	60	0.59	300	20	593
RD-5-35	5	35	32	19	60	0.59	330	20	594
RD-5-40	5	40	37	23	60	0.59	350	20	595
RD-5-45	5	45	42	24	60	0.59	370	20	596
RD-5-50	5	50	43	27	60	0.59	400	20	597
RD-6-45	6	45	42	38	80	0.78	650	20	598
RD-6-50	6	50	47	43	80	0.78	700	20	599
RD-6-55	6	55	52	46	80	0.78	760	20	600

※上記以外のサイズもご照会下さい。



三角リンク Triangle Link

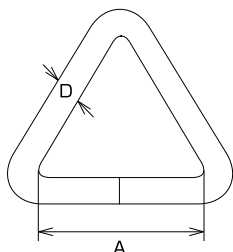

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	A	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
				(kgf)	(kN)			
RT-3-30	3	30	5	20	0.20	230	20	601
RT-3-35	3	35	6	20	0.20	240	20	602
RT-4-35	4	35	12	40	0.39	260	20	603
RT-4-40	4	40	13	40	0.39	280	20	604
RT-5-35	5	35	19	60	0.59	330	20	605
RT-5-40	5	40	21	60	0.59	340	20	606
RT-5-45	5	45	23	60	0.59	370	20	607
RT-6-40	6	40	31	80	0.78	460	20	608
RT-6-45	6	45	34	80	0.78	480	20	609
RT-6-50	6	50	38	80	0.78	500	20	610
RT-8-45	8	45	63	120	1.18	1,000	20	611
RT-8-50	8	50	70	120	1.18	1,100	20	612

※上記以外のサイズもご照会下さい。