




NEW オープンアイプレート
Open Eye Plate(square)

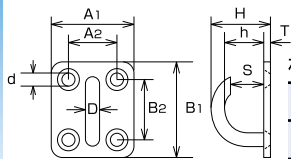


材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	h	d	S	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
OIP-5	5	30	18	34	22	19.5	12	4.2	10	2.5	21	10 0.10	540	20	2306
OIP-6	6	34	20	40	25	25.5	17	5.2	14	2.5	30	15 0.15	700	20	2307
OIP-8	8	39	25	50	35	32	21	5.2	16	3	59	20 0.20	1,100	20	2308




 アイプレート用裏板
Plate(square)



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

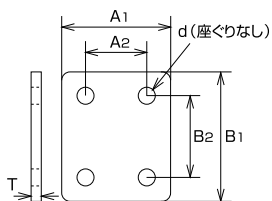


品番	適用サイズ	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	d	T	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
IPB-6	IP-6	34	20	40	25	5	2.5	23	360	20	1395
IPB-8	IP-8	39	25	50	35	5	3	41	480	20	1396
IPB-9	IP-9	42	27	58	43	5.2	4	67	700	20	1397
IPB-12	IP-12	54	35	75	56	5.8	4.8	142	1,020	20	1398

IP・PR・OIP用です。



丸カンプレートQ型
Eye Plate Square type w/Round Ring

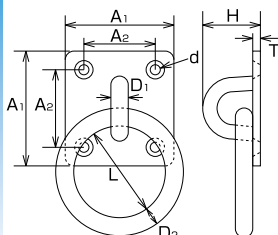



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D ₁	D ₂	L	A ₁	A ₂	H	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
PRQ-8	8	10	50	60	40	32	5.5	4	234	60 0.59	3,200	10	1586



回転アイプレート
Revolving Eye Plate (square)

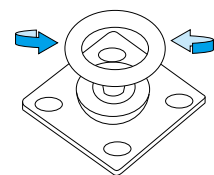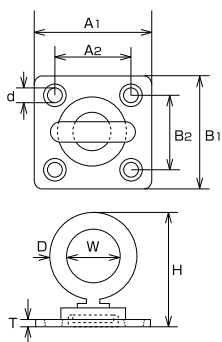



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	W	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SI-5	5	15	35	23	35	23	33	4	2.5	38	15 0.15	2,160	20	078
SI-6	6	18	40	26	40	26	38	5	2.5	60	20 0.20	2,520	20	079
SI-8	8	19	50	34	50	34	44	5	3	109	30 0.29	3,000	10	080



回転丸カンプレート
Revolving Eye Plate w/ring

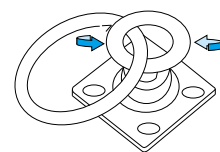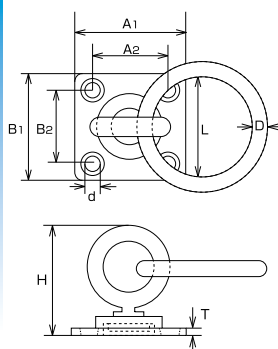

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SIR-5	5	30	35	23	35	23	33	4	2.5	56	15 0.15	2,640	20	081
SIR-6	6	40	40	26	40	26	38	5	2.5	88	20 0.20	3,120	20	082
SIR-8	8	50	50	34	50	34	44	5	3	174	30 0.29	3,840	10	083