


ダイヤモンドアイ

Eye Plate (diamond)

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	A1	A2	B1	B2	H	h	W	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
DI-5	5	37	24	59	46	22	12	14	4.2	3	38	15	0.15	810	045
DI-6	6	40	27	64	51	25	14	18	4.2	3	43	20	0.20	1,020	046
DI-8	8	50	34	80	65	33	20	21	5.2	3	76	30	0.29	1,400	047

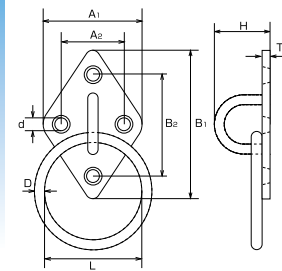


ダイヤモンドアイ丸カン

Eye Plate (diamond) w/ring

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	A1	A2	B1	B2	H	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
DIR-5	5	30	37	24	59	46	22	4.2	3	50	15	0.15	1,160	048
DIR-6	6	35	40	27	64	51	25	4.2	3	68	20	0.20	1,530	049
DIR-8	8	45	50	34	80	65	33	5.2	3	142	30	0.29	2,590	050

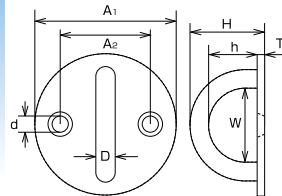


ラウンドアイ

Eye Plate (round)

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	A1	A2	H	h	W	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
RI-5	5	33	19	20	12.5	14	4.2	2.5	21	15	0.15	580	051
RI-6	6	40	23	25.5	17	19	5.2	2.5	34	20	0.20	720	052
RI-8	8	50	29	32	21	23	5.2	3	69	30	0.29	1,200	053

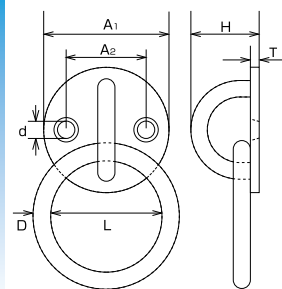


ラウンドアイ丸カン

Eye Plate (round) w/ring

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	A1	A2	H	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
RIR-5	5	30	33	19	20	4.2	2.5	39	15	0.15	1,070	054
RIR-6	6	40	40	23	25.5	5.2	2.5	67	20	0.20	1,320	055
RIR-8	8	50	50	29	32	5.2	3	144	30	0.29	1,870	056

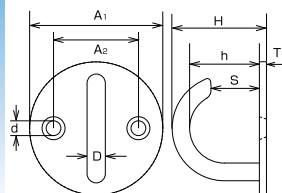

オープンラウンドアイ

Open Round Eye

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	A1	A2	H	h	S	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
ORI-5	5	33	19	20	12.5	10	4.2	2.5	21	10	0.10	580	057
ORI-6	6	40	23	26	17.5	13	5.2	2.5	32	15	0.15	720	058
ORI-8	8	50	29	33	22	16	5.2	3	62	20	0.20	1,200	059