




スナップフックA型 (リング付) Spring Hook w/grommet

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

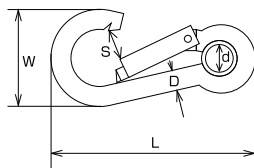



品番	D	L	W	S	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)		価格(円)/個	入数	コード No.
A-4	4	45	22	7	5.5	9	30	0.29	630	20	800
A-5	5	53	26	7	6	18	60	0.59	750	20	089
A-6	6	61	31.5	9	7.5	29	80	0.78	900	20	090
A-7	7	70	36	9.5	8	46	100	0.98	1,140	20	091
A-8	8	80	40	11	10	68	120	1.18	1,350	20	092
A-10	10	102	50	13	14	132	150	1.47	2,160	10	093
A-11	11	120	60	17	16	193	200	1.96	3,300	10	094
A-12	12	140	68	21	16	265	250	2.45	4,070	10	095



環付スナップフックNA型 (リング付) Spring Hook w/grommet and tube

材質：ステンレス SUS304

(mm)

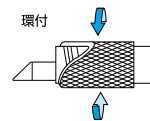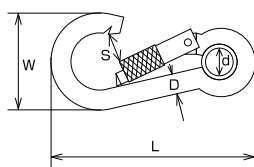


品番	D	L	W	S	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)		価格(円)/個	入数	コード No.
NA-6	6	61	31.5	6.5	7.5	35	100	0.98	1,100	20	2270
NA-8	8	80	40	8.5	10	76	150	1.47	1,700	20	2271
NA-10	10	102	50	11	14	147	200	1.96	2,600	10	2272



スナップフックB型 Spring Hook

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

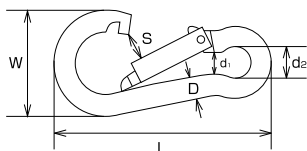



品番	D	L	W	S	d ₁	d ₂	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)		価格(円)/個	入数	コード No.
B-3S	3	38	19	6	4.5	7	4	10	0.10	400	20	1862
B-4	4	45	22	7	4.5	6.5	9	30	0.29	500	20	801
B-5	5	53	26	7	5.5	8	17	60	0.59	600	20	096
B-6	6	61	31.5	9	6.5	9	28	80	0.78	750	20	097
B-7	7	70	36	9.5	8	11	43	100	0.98	930	20	098
B-8	8	80	40	11	9	12	66	120	1.18	1,100	20	099
B-10	10	102	50	13	11	16	131	150	1.47	1,800	10	100
B-11	11	120	60	17	14	19	193	200	1.96	2,900	10	101
B-12	12	140	68	21	13	19	261	250	2.45	3,600	10	102



環付スナップフックNB型 Spring Hook w/tube

材質：ステンレス SUS304

(mm)

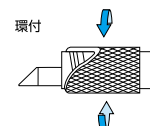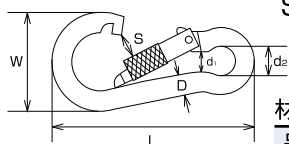


品番	D	L	W	S	d ₁	d ₂	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)		価格(円)/個	入数	コード No.
NB-6	6	61	31.5	6.5	6.5	9	34	100	0.98	1,000	20	2273
NB-8	8	80	40	8.5	9	12	74	150	1.47	1,400	20	2274
NB-10	10	102	50	11	11	16	146	200	1.96	2,300	10	2275



NEW スナップフックシャックル (PAT.) Spring Hook w/Shackle

材質：ステンレス SUS304

(mm)

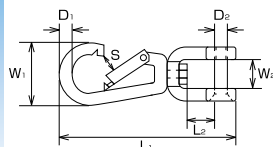

品番	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	S	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)		価格(円)/個	入数	コード No.
BB-5	5	5	72	11	26	11	7	M-5	34	60	0.59	1,400	20	2440
BB-6	6	6	84	10	32	15	9	M-6	53	80	0.78	1,700	20	2441
BB-8	8	8	108	14	41	16	11	M-8	128	120	1.18	2,800	10	2442