


スィベルスナップZ型

Strong Swivel Hook

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	D1	L	W	H	d	t	S	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
AZ-6	6	8	97	39	20	15	7	11	93	120	1.18	3,120	10	1085
AZ-8	8	9.5	123	46	27	20	7	13	155	140	1.37	3,770	5	1086
AZ-10	10	11.5	152	54	34	24	9.5	15	312	150	1.47	4,550	5	1087
AZ-12	10	13.5	172	65	34	24	12	18	430	250	2.45	7,425	5	1088
AZ-14	13	19.5	225	93	45	31	13	19	900	560	5.49	16,800	2	1089
AZ-16	16	22.5	270	107	57	39	15.5	24	1675	690	6.76	28,600	2	1090

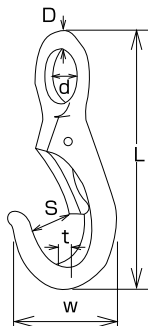


固定スナップ

Rigid Eye Snap

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	d	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
B-0	4	53	22	5	10	6	25	20	0.20	1,100	20	115
B-1	4.5	69	31	8	17	7	43	30	0.29	1,290	20	116
B-2	5	80	38	12	19	8	63	40	0.39	1,820	20	117
B-3	7	97	48	16	18	11	124	50	0.49	2,310	10	118

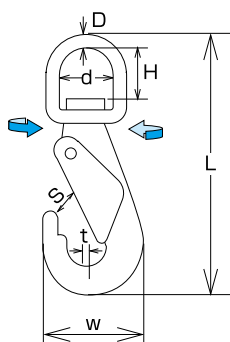

アイスナップ


Swivel Eye Spring Snap



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W	S	H	d	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
F-0	3	57	18	5	10	11	3	17	20	0.20	1,030	20	119
F-1	4	71	23	6	12	14	4	30	30	0.29	1,090	20	120
F-1.5	4	87	28	9	14	16	4	46	30	0.29	1,160	20	658
F-2	5	90	28	9	17	18	4	49	40	0.39	1,190	20	121

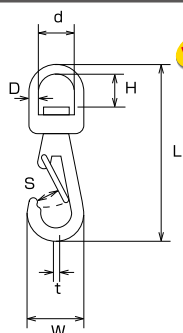

NEW


スィベルアイフック

Swivel Eye Hook

材質：ステンレス SUS304


(mm)

品番	D	L	W	S	H	d	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SEH-0	2.5	37	15	5	7	8	4.5	7	5	0.05	800	20	2403
SEH-1	3	58	18	7	10	11.5	5.5	19	10	0.10	1,100	20	2404
SEH-2	4	73	21.5	9	12	14	7	32	20	0.20	1,400	20	2405
SEH-3	4	86	26	11	14	16	8.6	49	30	0.29	1,500	20	2406

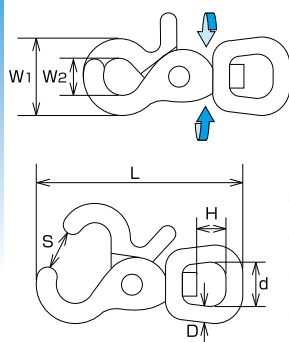

トリガースナップ

 Trigger Snap Hook



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	W1	W2	S	H	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
T-0	2.5	48	17	7.5	10	7	11	20	40	0.39	1,320	20	122
T-1	4.5	60	21	9.5	12	9	13	42	50	0.49	1,520	20	123
T-2	5.5	78	26	10.5	17	14	20	73	80	0.78	2,110	20	124

価格には消費税は含まれておりません。