




Sカン

"S" Hook

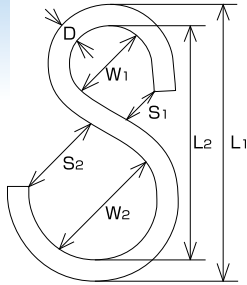

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)


品番	D	L1	L2	W1	W2	S1	S2	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
S-1.2	1.2	13	10.6	4.5	4.5	2	2	0.3	0.5	0.005	20	300	1844
S-1.6	1.6	17.4	14.2	6	6	2.5	2.5	0.6	1	0.01	30	300	1845
S-2	2	23	19	7	7	2.5	2.5	1	3	0.03	40	150	358
S-2.5	2.5	28	23	8	12	3	6	3	5	0.05	50	150	359
S-3	3	36	30	10	16	5	10	4	7	0.07	70	100	360
S-4	4	44	36	12	19	6	11	10	15	0.15	130	50	361
S-5	5	53	43	14	21	6	14	18	20	0.20	200	50	362
S-6	6	62	50	15	25	7	16	30	30	0.29	320	50	363

※上記以外のサイズも製作可。ご照会下さい。
 ※袋入りもあります。ご照会下さい。



Sカンロング

Long "S" Hook w/rubber tip

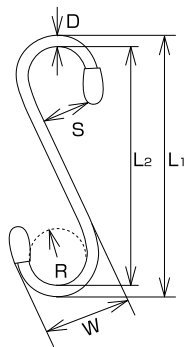

材質：ステンレス SUS304 キャップ：PVC

(価格改定日 H20.1) (mm)


品番	D	L1	L2	W	S	R	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
S-4X120	4	120	112	34	25	13	22	7	0.07	360	20	364
S-5X150	5	150	140	45	28	17	41	10	0.10	450	20	365
S-6X180	6	180	168	57	38	22	74	15	0.15	700	10	366

※先端ゴム付
 ※袋入りもあります。ご照会下さい。



豆Sカン

"MAME" S Hook

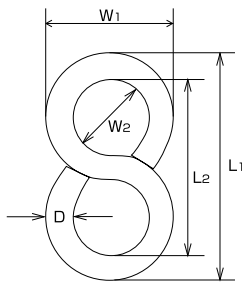

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L1	L2	W1	W2	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SJ-25	2.5	30	25	15	10	3	5	0.05	79	150	838
SJ-30	3	30	24	16	10	4	7	0.07	92	100	839
SJ-35	3.5	36	29	19	12	7	10	0.10	120	100	840
SJ-40	4	42	34	22	14	10	15	0.15	158	50	841
SJ-50	5	46	36	25	15	18	20	0.20	200	50	842



パイプSカン

Pipe "S" Hook

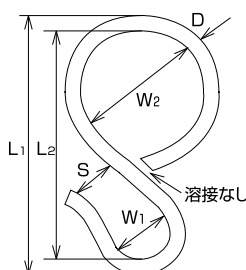

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L1	L2	W1	W2	S	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SG-18	3	50	44	13.5	23	13	7	3	0.03	110	50	1011
SG-25	3.4	61.8	55	14	29.5	13	12	3	0.03	154	50	1012
SG-30	4	65	57	16	35	15	16	7	0.07	200	50	1013
SG-38	4	88	80	30	40	28	21	7	0.07	290	50	1014