




Sカン SA型

"S" Hook, "SA" type

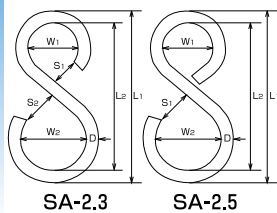

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

| 品番 | D | L1 | L2 | W1 | W2 | S1 | S2 | weight (g) | 参考使用荷重 (kgf) | 参考使用荷重 (kN) | 価格(円)/個 | 入数 | コード No. |
|--------|-----|------|----|----|----|-----|----|------------|--------------|-------------|---------|-----|---------|
| SA-2.3 | 2.3 | 36.6 | 32 | 12 | 12 | 7.5 | 8 | 2 | 5 | 0.05 | 50 | 150 | 1249 |
| SA-2.5 | 2.5 | 35 | 30 | 10 | 13 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0.05 | 50 | 150 | 1149 |



ロープ用Sカン

"S" Hook for Rope

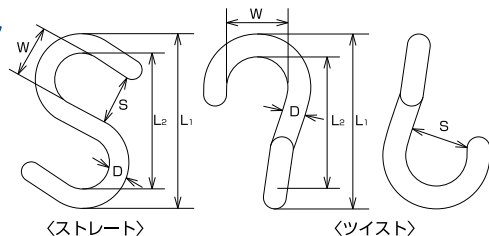

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

| 品番 | 形状 | D | L1 | L2 | W | S | weight (g) | 参考使用荷重 (kgf) | 参考使用荷重 (kN) | 価格(円)/個 | 入数 | コード No. |
|----------|-------|---|----|----|----|----|------------|--------------|-------------|---------|----|---------|
| SAB-6-1S | ストレート | 6 | 53 | 41 | 15 | 13 | 24 | 30 | 0.29 | 440 | 20 | 1331 |
| SAB-6-1T | ツイスト | | 51 | 39 | 15 | 13 | 24 | 30 | 0.29 | 530 | 20 | 1332 |
| SAB-8-1S | ストレート | 8 | 66 | 50 | 20 | 15 | 50 | 50 | 0.49 | 660 | 20 | 1333 |
| SAB-8-1T | ツイスト | | 61 | 45 | 20 | 15 | 50 | 50 | 0.49 | 770 | 20 | 1334 |
| SAB-8-2S | ストレート | 8 | 81 | 65 | 24 | 23 | 60 | 50 | 0.49 | 730 | 20 | 1335 |
| SAB-8-2T | ツイスト | | 70 | 54 | 24 | 22 | 60 | 50 | 0.49 | 840 | 20 | 1336 |



ペリカンSフック

"S" Hook, SAC type

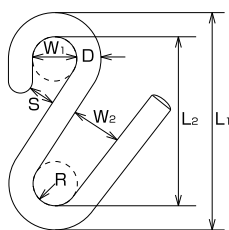

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)


フックの片側が深くなっているため、使い方が広がります。

| 品番 | D | L1 | L2 | W1 | W2 | S | R | weight (g) | 参考使用荷重 (kgf) | 参考使用荷重 (kN) | 価格(円)/個 | 入数 | コード No. |
|--------|----|-----|----|------|------|-----|-----|------------|--------------|-------------|---------|----|---------|
| SAC-5 | 5 | 50 | 40 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 16 | 20 | 0.20 | 310 | 50 | 1341 |
| SAC-6 | 6 | 60 | 48 | 12 | 11.5 | 6 | 5.5 | 29 | 30 | 0.29 | 570 | 50 | 1342 |
| SAC-8 | 8 | 76 | 60 | 15 | 16 | 8 | 7.5 | 69 | 50 | 0.49 | 820 | 20 | 1343 |
| SAC-10 | 10 | 100 | 80 | 17.5 | 20 | 9.5 | 9 | 132 | 100 | 0.98 | 1,250 | 20 | 1344 |
| SAC-12 | 12 | 120 | 96 | 22 | 22 | 10 | 10 | 223 | 150 | 1.47 | 1,500 | 20 | 1345 |



Sフック SAD

"S" Hook SAD type

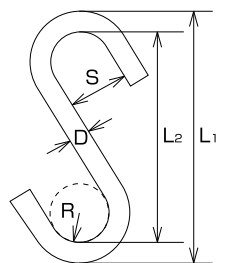

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

| 品番 | D | L1 | L2 | S | R | weight (g) | 参考使用荷重 (kgf) | 参考使用荷重 (kN) | 価格(円)/個 | 入数 | コード No. |
|-----------|---|-----|-----|------|----|------------|--------------|-------------|---------|----|---------|
| SAD-5-50 | 5 | 60 | 50 | 14.5 | 7 | 18 | 20 | 0.20 | 300 | 20 | 1361 |
| SAD-5-90 | 5 | 100 | 90 | 31 | 15 | 30 | 20 | 0.20 | 360 | 20 | 1362 |
| SAD-5-130 | 5 | 140 | 130 | 49 | 25 | 44 | 20 | 0.20 | 480 | 20 | 1363 |
| SAD-5-170 | 5 | 180 | 170 | 49 | 25 | 52 | 20 | 0.20 | 530 | 20 | 1364 |
| SAD-5-250 | 5 | 260 | 250 | 49 | 25 | 65 | 20 | 0.20 | 620 | 20 | 1365 |



Sカン SAE

"S" Hook SAE type

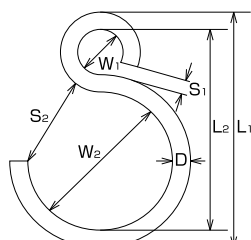

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

| 品番 | D | L1 | L2 | W1 | W2 | S1 | S2 | weight (g) | 参考使用荷重 (kgf) | 参考使用荷重 (kN) | 価格(円)/個 | 入数 | コード No. |
|-------|---|------|------|------|------|-----|----|------------|--------------|-------------|---------|-----|---------|
| SAE-3 | 3 | 36 | 30 | 7.5 | 18.5 | 3.2 | 13 | 4 | 7 | 0.07 | 95 | 100 | 1455 |
| SAE-4 | 4 | 41.5 | 33.5 | 7.5 | 20 | 3.5 | 15 | 8 | 15 | 0.15 | 170 | 50 | 1456 |
| SAE-5 | 5 | 74 | 64 | 14.5 | 45 | 4.5 | 30 | 25 | 20 | 0.20 | 390 | 20 | 1457 |

価格には消費税は含まれておりません。