




NEW ハングフック
Glip Hook GH type

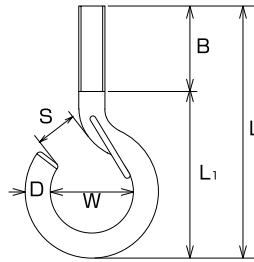




材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L	L ₁	B	W	S	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
									(kgf)	(kN)			
GH-12	10.5	118	78	40	38	19	M-12	135	150	1.47	2,500	10	2366
GH-16	14.5	156	106	50	52	26	M-16	335	250	2.45	4,800	5	2367



ネットフック
Net Hook

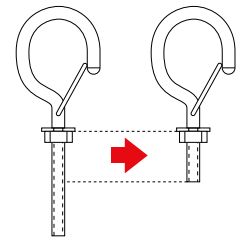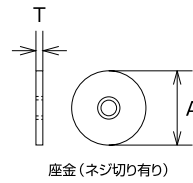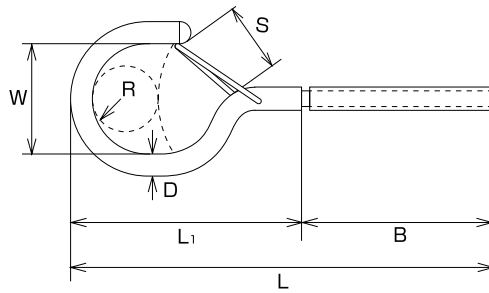

B寸法を短くすることも出来ます(別注)。*別途お見積りいたします。

六角ナット

使用例 防鳥ネット取付等に




材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L	L ₁	B	W	S	R	A	T	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
												(kgf)	(kN)			
NF-4	4	75	37	38	19	12	5	8	1	M-4	10	5	0.05	500	20	2254
NF-5	4.3	91	50	41	24	15	7.5	12	1	M-5	18	7	0.07	630	20	2255
NF-6	5.2	115	63	52	30	18	9	20	2	M-6	35	12	0.12	840	20	2256
NF-8	7	155	88	67	40	25	12.5	22	2	M-8	77	20	0.20	1,350	15	2257



Qフック
"Q" Hook

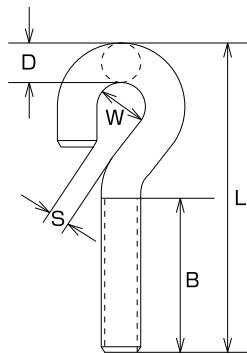

<使用例>

QP-6+W-6M20T


材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	B	W	S	捻径	weight (g)	参考使用荷重		価格(円)/個	入数	コード No.
								(kgf)	(kN)			
QP-6	6	47.5	25	8	4.5	M-6	12	20	0.20	360	20	1620



ねじ付座金
Threaded Round Washer

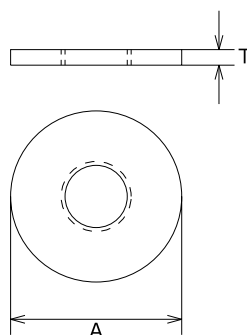

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	A	T	捻径	weight (g)	価格(円)/個	入数	コード No.
W-6M12	12	2	M-6	1	40	100	1646
W-6M20	20	2	M-6	4	50	100	1647
W-6M20HL	20	2	M-6	4	70	100	1648
W-6M20T	20	5	M-6	10	140	40	1649
W-8M22	22	2	M-8	5	60	100	1650
W-10M22	22	2	M-10	5	60	100	1651
W-12M22	22	2	M-12	4	60	100	1652

*W-6M20HLは、表面がヘアライン仕上げです。

価格には消費税は含まれておりません。