





オタフクボルト止めシャックル

Safety Anchor Shackle, Bolt type

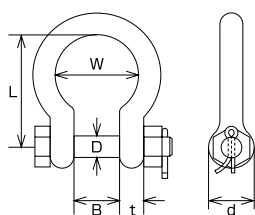

※ナット・ワリピン付

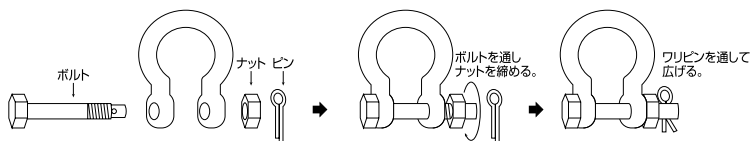

材質：ステンレス SUS304


(mm)

品番	D	L	B	W	d	t	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
OBS-6	6	30	12	21	12	6	M-6	33	175	1.72	2,200	20	2354
OBS-8	8	40	16	28	16	8	M-8	78	275	2.70	2,700	10	2355
OBS-10	10	50	20	35	20	10	M-10	149	380	3.72	3,800	10	2236
OBS-13	14	65	26	47	26	13	M-14	335	550	5.39	5,700	10	2239
OBS-16	16	82	32	56	32	16	M-16	595	880	8.62	8,700	5	2240



ワイドネジシャックル

Wide Screw Pin D-Shackle

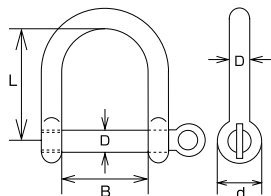

材質：ステンレス SUS304



(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	B	d	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SPW-5	5	22.5	25	10	M-5	18	90	0.88	750	20	628
SPW-6	6	36	24	12	M-6	33	170	1.67	830	20	629
SPW-8	8	35	28	16	M-8	65	250	2.45	1,050	20	630
SPW-10	10	60	40	20	M-10	156	350	3.43	1,900	10	631
SPW-12	12	72	48	24	M-12	260	420	4.12	2,600	10	632



ワリピン式ワイドネジシャックル

Wide Screw Pin D-shackle, Cotter Pin type

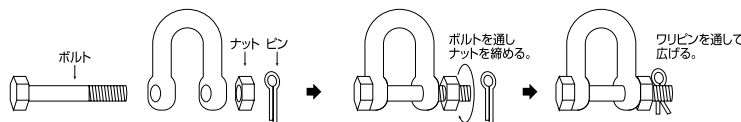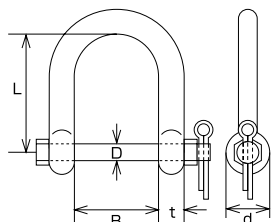

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	B	d	t	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SBW-9	8	50	36	20	9	M-8	119	300	2.94	3,900	10	688
SBW-12	12	61	56	24	12	M-12	295	450	4.41	4,800	10	



ロングネジシャックル

Long Screw Pin D-Shackle

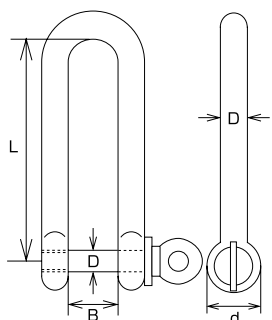

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	B	d	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SPL-4	4	32	8	8	M-4	14	50	0.49	640	20	633
SPL-5	5	40	10	10	M-5	20	90	0.88	700	20	634
SPL-6	6	48	12	12	M-6	34	170	1.67	760	20	635
SPL-8	8	64	16	16	W-5/16	82	250	2.45	1,000	20	636
SPL-10	10	80	20	20	W-3/8	160	350	3.43	1,550	10	637
SPL-12	12	96	24	24	W-1/2	275	420	4.12	2,400	10	638

※SPL-4のみ、ピンのつまみ部分に穴なし。

価格には消費税は含まれておりません。