 





ワイヤーキャッチ

Wire Bundle

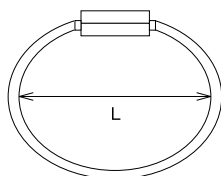

※上図のように閉じた時の寸法です。
 ※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。
 ※ワイヤーの長さは右記以外も別作可能です。ご照会下さい。
 (寸法指定は線径×全長でご指定下さい。)
 ※ナットの中ですき間ができないように最後まで
 しっかり締めて下さい。

材質：ステンレス SUS304


(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	A	B	E	全長	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
CW-1040	1	40	18	6	5	150	5	20 0.20	850	20	1931
CW-1080	1	80	18	6	5	270	4	20 0.20	970	20	1932
CW-2050	2	50	20	7	6	175	8	60 0.59	1,030	20	352
CW-2100	2	100	20	7	6	320	12	60 0.59	1,210	20	353
CW-2300	2	300	13	7	6	1000	20	60 0.59	2,060	10	1645
CW-3060	3	60	22	8	6	195	13	80 0.78	1,450	20	354
CW-3120	3	120	22	8	6	385	20	80 0.78	1,700	10	355
CW-3300	3	300	15	8	6	990	43	80 0.78	2,530	10	825
CW-3500	3	500	15	8	6	1680	69	80 0.78	2,900	10	826
CW-4080	4	80	25	9	7	270	28	100 0.98	1,940	10	356
CW-4140	4	140	25	9	7	480	39	100 0.98	2,310	10	357
CW-4300	4	300	18	9	7	1000	71	100 0.98	3,300	10	827
CW-4500	4	500	18	9	7	1660	113	100 0.98	3,630	10	828



ワイヤーUボルト

"U" Bolt Wire type

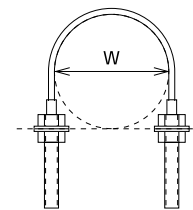

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	T	W	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
UW-1050	1	215	40	50	M-4	11	20 0.20	1,320	20	1588
UW-2050	2	215	40	50	M-5	20	30 0.29	1,320	20	1489
UW-2075	2	275	40	75	M-5	21	30 0.29	1,460	20	1490
UW-3100	3	365	50	100	M-6	42	50 0.49	1,720	20	1491
UW-3150	3	495	50	150	M-6	47	50 0.49	1,980	20	1492


※六角ナット4個、丸ワッシャー4枚付。

※ワイヤーの長さは上記以外も別作可能です。ご照会下さい。〈寸法指定は線径×全長でご指定下さい。〉



ワイヤーナット

Wire Nut

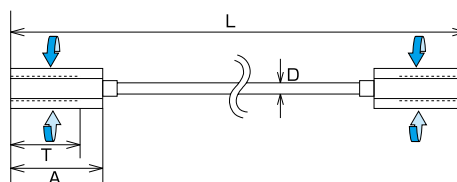

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H20.1) (mm)

品番	D	L	T	A	B	C	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf) (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
NW-2020	2	200	18	26	8	9	M-6	17.5	40 0.39	1,210	20	1765
NW-3030	3	300	22	32	8	9	M-6	26	50 0.49	1,700	20	1766
NW-4040	4	400	25	34	10	11.3	M-8	47.5	80 0.78	2,180	10	1767

※ワイヤーの長さは上記以外も別作可能です。ご照会下さい。〈寸法指定は線径×全長でご指定下さい。〉

価格には消費税は含まれておりません。