
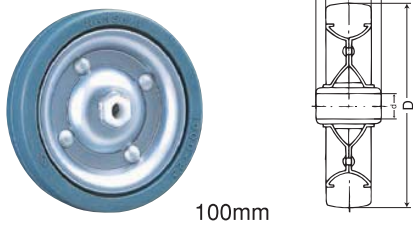
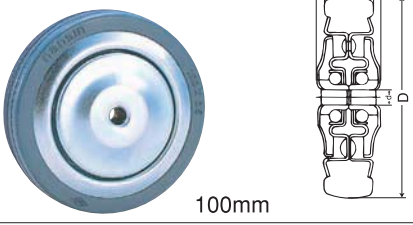
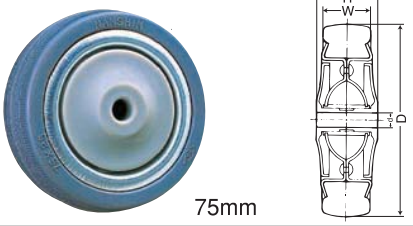
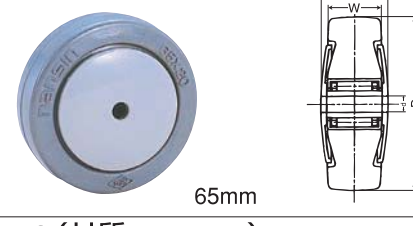


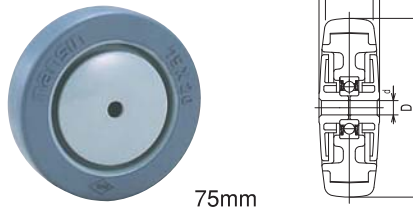

# MM/BM/GN/RLB/NTC

製品	品番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
<b>MM (材質:NR・BR)</b>  100mm	<b>MM-75</b>	55	75	20	31.5	8.0	TM・KM・SM SMO・GM・GMO EXM・PXM・AN
	<b>MM-100</b>	60	102	22	31.5	8.0	
	<b>MM-125</b>	90	126	25	42.0	9.5	
	<b>MM-150</b>	100	150	28	43.5	9.5	
ゴム車輪(グレー) ポリアセタール軸受使用 (125mmはナイロン軸受使用) 150mmはベアリング入り ホイルはクロームメッキ仕上げ (75mmはユニクロームメッキ仕上げ)							
<b>BM (材質:NR・BR)</b>  100mm	<b>BM-75</b>	60	76	25	32	8.0	SMO・GMO EXMO・PMO EXM・PXM
	<b>BM-100</b>	70	102	25	32	8.0	
	<b>BM-125</b>	100	126	25	44	9.5	
	<b>BM-150</b>	110	150	32	44	9.5	
ゴム車輪(グレー) 75mm・100mmはコマmercialベアリング使用 125mm・150mmはボールベアリング使用							
<b>GN (材質:NR・BR) ロット生産品</b>  75mm	<b>GN-75</b>	60	76	25	32	8	SMO・GMO EXMO・PMO
	<b>GN-100</b>	70	102	25	32	8	
ゴム車輪(グレー) ナイロン軸受使用							
<b>RLB (材質:NR・BR) 受注生産品</b>  65mm	<b>RLB-65</b>	35	65	20	25	6	SEL
		ポリプロピレンホイル ゴム車輪(グレー) 防塵カバー付ニードルベアリン使用					
<b>NTC (材質:PP・TPR)</b>  75mm	<b>NTC-75</b>	40	75	20	25	6	SEL
		ポリプロピレンホイル TPR車輪 防塵カバー付ラジアルベアリング使用					

車輪形状はサイズによって多少異なります。