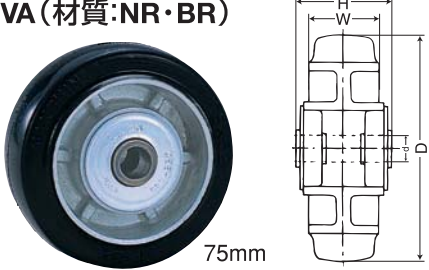
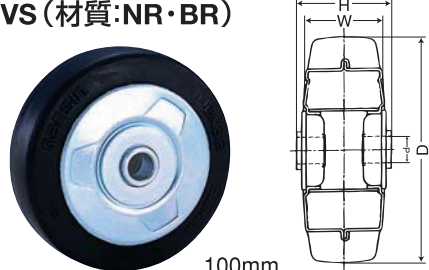
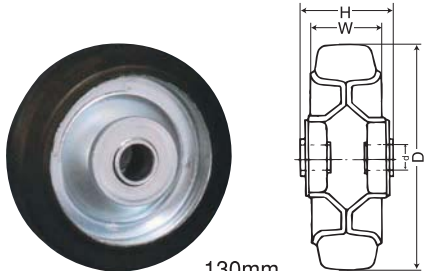


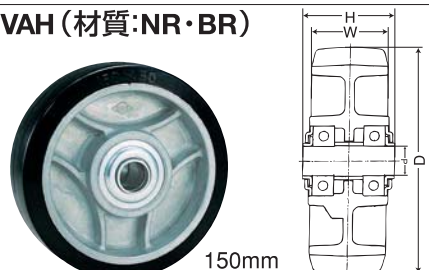
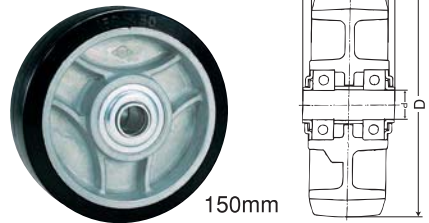




VA/VS/VAH

製品	品番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
VA (材質:NR・BR) 	VA-75	80	75	32	36	10	STM・SKM 30シリーズ UTM・UKM アルミホイル ゴム車輪 コマーシャルベアリング使用 30シリーズ(75mm)のみグレーゴム車輪
VS (材質:NR・BR) 	VS-100	120	100	32	42	12	STC (VS-100のみ) SKC (VS-100のみ) STM・SKM SKM-T SCP・SCJ 20シリーズ 30シリーズ UTC・UKC 鋼板ホイル ゴム車輪 コマーシャルベアリング使用 20・30シリーズ(100mm)のみ グレーゴム車輪使用 150mm・200mmはホイル形状が ハトメタイプとなります。
	VS-130	180	130	38	52	20	
	VS-150	200	150	42	55	20	
	VS-180	220	180	45	55	20	
	VS-200	250	200	45	55	20	
	VS-250	330	250	50	64	25	
	VS-300	350	300	50	71	25	
VAH (材質:NR・BR) 	VAH-100 VAH-130 VAH-150	250 300 350	100 130 150	50 50 50	57 60 60	12 20 20	STH・SKH アルミホイル ゴム車輪 ラジアルベアリング使用

車輪形状はサイズによって多少異なります。