
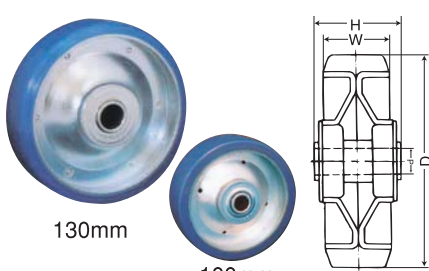
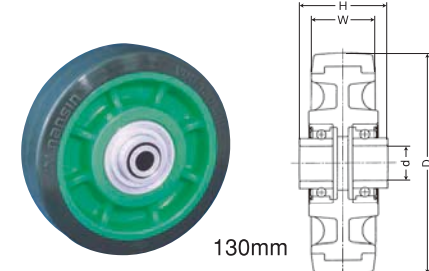
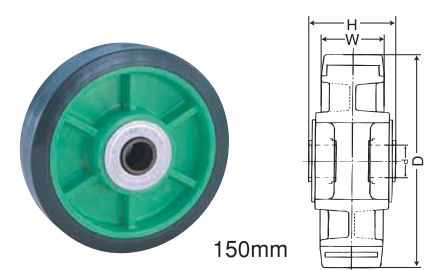
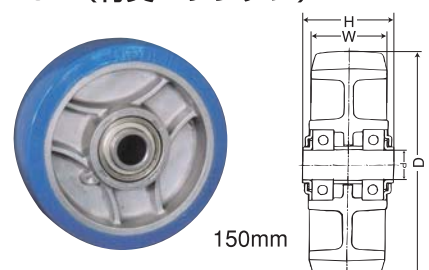


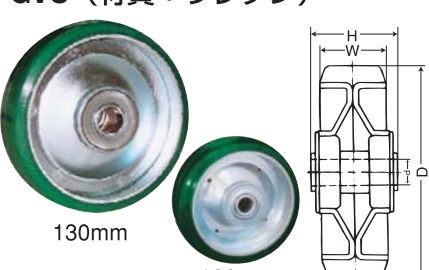

VU/VUB/VUN/VUH/GVU

製 品	品 番	許容荷重	車輪径	車輪幅	ボス巾	車軸径	使用品番 (ストッパー付含む)
		daN	Dmm	Wmm	Hmm	dmm	
VU (材質:ウレタン)  <p>130mm 100mm</p>	VU-75 VU-100 VU-130 VU-150 VU-200 VU-250	120 170 260 300 370 500	75 100 130 150 200 250	32 32 38 42 42 45	35 42 53 56 56 64	10 12 20 20 20 25	STM・SKM・SKM-T UTM・UKM
VUB (材質:ウレタン)  <p>130mm</p>	VUB-130	160	130	38	$\frac{55}{52}$ 注 12	$\frac{12}{20}$	STC・SKC・SKC-T STM・SKM・SKM-T
VUN (材質:ウレタン)  <p>150mm</p>	VUN-150	160	150	38	55	20	STM・SKM・SKM-T
VUH (材質:ウレタン)  <p>150mm</p>	VUH-100 VUH-130 VUH-150	350 500 550	100 130 150	50 50 50	57 60 60	12 20 20	STH・SKH
GVU (材質:ウレタン)  <p>130mm 100mm</p>	GVU-75 GVU-100 GVU-130 GVU-150 GVU-200	120 170 260 300 370	75 100 130 150 200	32 32 38 42 42	35 42 53 56 56	10 12 20 20 20	STM・SKM・SKM-T

鋼板ホイル ウレタン車輪
 コマーシャルベアリング使用
 (250mmはラジアルベアリング)

注 12(STC・SKC・SKC-T用)、
 20スリーブなし(STM・SKM・SKM-T用)
 ナイロンホイル ウレタン車輪
 コマーシャルベアリング使用

ナイロンホイル ウレタン車輪
 コマーシャルベアリング使用

アルミホイル ウレタン車輪
 ラジアルベアリング使用

鋼板ホイル ウレタン車輪
 コマーシャルベアリング使用

車輪形状はサイズによって多少異なります。