


▶▶ STC 自在 SW-4 ストッパー 125-150mm / SW-4ストッパーは、S-4ストッパーに車輪の回転を止める機能をつけたストッパーです。



STC-150 CBC SW-4

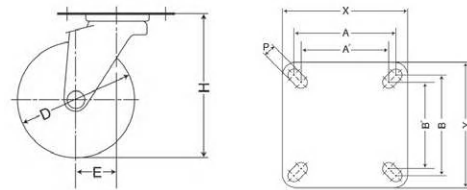


品番			車輪種類	許容荷重		始動力 daN	旋回 始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付孔径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf										
STC-125	CNC	SW-4	ゴム	1500	153	18.00	60.75	125	38	165	80×80 (75×75)	102×102	11.0	35	(R118)
	CNCH ※		ハードゴム	1500	153	12.00	30.90		38						
	CBC		ゴム(B入)	1500	153	9.00	60.75		38						
	CBCH ※		ハードゴム(B入)	1500	153	6.00	30.90		38						
	GNU		ウレタン(B入)	1500	153	6.75	36.00		30						
	NBN		ナイロン・白(B入)	1500	153	4.50	31.50		38						
STC-150	CNC	SW-4	ゴム	1600	163	19.20	64.80	150	40	190	80×80 (75×75)	102×102	11.0	40	(R122)
	CNCH ※		ハードゴム	1600	163	12.80	33.00		40						
	CBC		ゴム(B入)	1600	163	9.60	64.80		40						
	CBCH ※		ハードゴム(B入)	1600	163	6.40	33.00		40						
	GNU		ウレタン(B入)	1600	163	7.20	38.40		35						
	NB		ナイロン・白(B入)	1600	163	4.80	33.60		35						
	NHN ※		耐熱強化プラスチック	1600	163	15.36	24.00		42						

▶▶ STC 自在 SW-15 ストッパー 125mm / SW-15ストッパーは、S-15ストッパーに車輪の回転を止める機能をつけたストッパーです。



STC-125 CBC SW-15

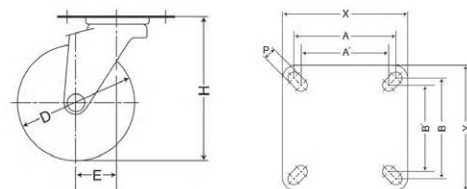

品番			車輪種類	許容荷重		始動力 daN	旋回 始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付孔径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf										
STC-125	CBC	SW-15	ゴム(B入)	1500	153	9.00	60.75	125	38	165	80×80 (75×75)	102×102	11.0	35	(R118)

※ロット生産品

- 金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
- (B入)はベアリング入り車輪です。
- SW-4とSW-15は進行方向に対してペダルの位置が異なります。
- 始動力、旋回始動力についてはP7をご参照ください。



CBC



GNU



NB



NHN