



▶▶ TCM 自在・自在 S-1ストッパー 65-75mm / S-1ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。



TCM-65 EM



TCM-75 NM S-1

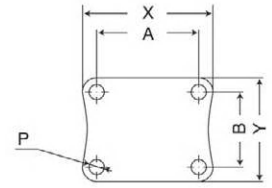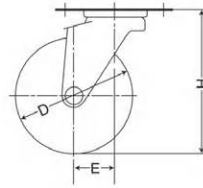

品番		車輪種類	許容荷重		始動力		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪		N	kgf	daN	daN								
TCM-65	EM	ゴム	500	51	10.50	24.75	65	25	85	55×42	70×58	8.8	25	(R60)
	NM	ナイロン・白	600	61	7.20	13.50								
TCM-75	EM	ゴム	600	61	12.60	29.70	75	25	90	55×42	70×58	8.8	25	(R66)
	NM	ナイロン・白	650	66	7.80	14.63								

品番			車輪種類	許容荷重		始動力		車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf	daN	daN								
TCM-65	EM	S-1	ゴム	500	51	10.50	24.75	65	25	85	55×42	70×58	8.8	25	(R75)
	NM		ナイロン・白	600	61	7.20	13.50								
TCM-75	EM	S-1	ゴム	600	61	12.60	29.70	75	25	90	55×42	70×58	8.8	25	(R75)
	NM		ナイロン・白	650	66	7.80	14.63								

・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
 ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。