


▶▶ KCM 固定 65-75mm



KCM-75 EM

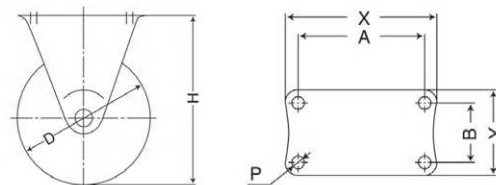

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径
			N	kgf		Dmm	Wmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm	Pmm
KCM-65	EM	ゴム	500	51	10.50	65	25	85	55×42	70×66	8.8
	NM	ナイロン・白	600	61	7.20						
KCM-75	EM	ゴム	600	61	12.60	75	25	90	55×42	70×66	8.8
	NM	ナイロン・白	650	66	7.80						

・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
 ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。



EM (65mm)



NM