


▶▶ SU-KEL固定 65-100mm



SU-KEL-100 UM

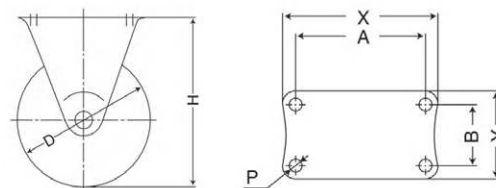

▶▶ SU-KEL 固定 65-100mm

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径
型式-車輪径	車輪		N	kgf							
SU-KEL-65	RL	ゴム	350	36	7.35	65	20	80	56×28	70×42	6.3
	TP	エラストマー	400	41	4.80		21				
	NL	ナイロン・白	400	41	4.20		20				
SU-KEL-75	RL	ゴム	400	41	8.40	75	20	92	56×28	70×42	6.3
	TP	エラストマー	400	41	6.00						
	NL	ナイロン・白	500	51	5.25						
SU-KEL-100	RL	ゴム	500	51	10.50	100	25	122	82×40	100×61	8.8
	TP	エラストマー	600	61	10.80		27				
	NM	ナイロン・白	600	61	6.30		25				
	UM	ウレタン	600	61	8.10		25				

・SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
 ・始動力についてはP.7をご参照ください。

