


▶▶ SU-SEL / SU-SM 自在 S-2ストッパー 65-100mm / S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。



SU-SEL-65 RL S-2



SU-SM-100 UM S-2

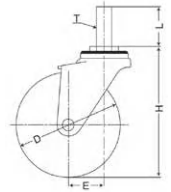

品番			車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)	
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf												daN
SU-SEL-65	RL	S-2	ゴム	350	36	7.35	15.75	65	20	85	M12×P1.75	14	19	25	(R76)	B	
	TP		エラストマー	400	41	4.80	14.40		21				19				
	NL		ナイロン・白	400	41	4.20	8.40		20				19				
SU-SEL-75	RL	S-2	ゴム	400	41	8.40	18.00	75	20	97	M12×P1.75	14	21	30	(R80)	B	
	TP		エラストマー	400	41	10.80	25.20						21				21
	NL		ナイロン・白	500	51	5.25	10.50						21				21

品番			車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf											
SU-SM-75	EM	S-2	ゴム	600	61	12.60	27.00	75	25	99	M12×P1.75	25	19	30	(R88)	B
	TP		エラストマー	400	41	9.90	28.80		27				19			
	NM		ナイロン・白	650	66	6.83	13.65		25				19			
SU-SM-100	RL	S-2	ゴム	650	66	13.65	29.25	100	25	123	M12×P1.75	25	21	33	(R89)	B
	TP		エラストマー	600	61	10.80	25.20		27				21			
	NM		ナイロン・白	650	66	6.83	13.65		25				21			
	UM		ウレタン	650	66	9.45	16.80		25				21			

・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。

■専用スパナ



B(19×21)



RL



NL



UM



TP