




KEL-100 RL



KEL-100 NM

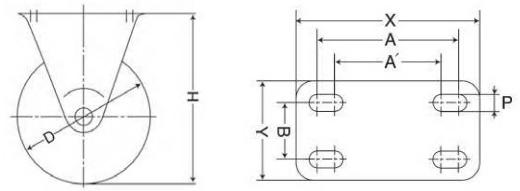

## ➤ KEL 固定 65-125mm

品番		車輪種類	許容荷重		始動力 daN	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径
型式-車輪径	車輪		N	kgf		Dmm	Wmm	Hmm	A×Bmm (A')	X×Ymm	Pmm
KEL-65	RL	ゴム	350	36	7.35	65	20	80	56×28	70×42	6.3
	TP	エラストマー	400	41	4.80		21				
	NL	ナイロン・白	400	41	4.20		20				
KEL-75	RL	ゴム	400	41	8.40	75	20	92	56×28	70×42	6.3
	TP	エラストマー	400	41	6.00						
	NL	ナイロン・白	500	51	5.25						
KEL-100	RL	ゴム	500	51	10.50	100	25	122	82×40	100×58	9.0
	NM	ナイロン・白	600	61	6.30		25				
	UM	ウレタン	600	61	8.10		25				
	TP	エラストマー	600	61	10.80		27				
	TB	エラストマー (B入り)	600	61	7.20		27				
KEL-125	RL	ゴム	600	61	10.80	125	25	148	84×40 (80)	100×58	8.8
	TP	エラストマー	600	61	9.00		27				
	TB	エラストマー (B入り)	600	61	5.40		27				

- ・始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・KEL型はTEL型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。



RL



NL



UM



TP



TB