

# KM series RoHS対応


nansin



KM-100 TP



KM-100 UM

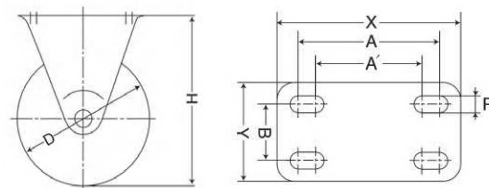

## ➤ KM 固定 65-150mm

品番		車輪種類	許容荷重		始動力 daN	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径
型式-車輪径	車輪		N	kgf		Dmm	Wmm	Hmm	A×Bmm (A')	X×Ymm	Pmm
KM-65	EM	ゴム	500	51	10.50	65	25	85	55×28 (54)	70×52	8.8
	NM	ナイロン・白	700	71	7.35		25				
	GNU	ウレタン	700	71	10.20		26				
	TP	エラストマー	500	51	6.00		27				
KM-75	MM	ゴム・グレー	550	56	12.38	75	20	93	55×28 (54)	70×52	8.8
	EM	ゴム	600	61	12.60		25				
	NRC	ゴム・グレー(B入り)	600	61	3.60		27				
	NM▲	ナイロン・白	800	82	6.83		25				
	NTB	ウレタン(B入り)	600	61	7.20		27				
	TP	エラストマー	500	51	9.90		27				
KM-100	MM	ゴム・グレー	600	61	13.50	100	22	122	82×40 (80)	100×58	9.0
	RL	ゴム	650	66	13.65		25				
	NRC	ゴム・グレー(B入り)	700	71	3.60		27				
	NM※	ナイロン・白	650	66	6.83		25				
	UM	ウレタン	700	71	9.45		25				
	NTB	ウレタン(B入り)	700	71	8.40		27				
	TP	エラストマー	600	61	10.80		27				
	TB	エラストマー(B入り)	600	61	7.20		27				
KM-125	MM	ゴム・グレー	900	92	20.25	126	25	158	100×50	117×81	8.1
	VM	ゴム	1000	102	12.00	125	31				
	BM	ゴム・グレー(B入り)	1000	102	19.50	126	25				
	NM※	ナイロン・白	1000	102	9.00	125	25				
	UM	ウレタン	1000	102	12.00	125	25				
KM-150	MM	ゴム・グレー(B入り)	1000	102	18.00	150	28	183	100×50	117×81	8.1

- ※ロット生産品 ▲受注生産品
- ・始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・金具はクロームメッキ仕上げです。
- ・KM型はTM型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。



NRC



BM



UM



TP



TB