




SR-50 RM



SR-50 RM S-1



KR-50 RM

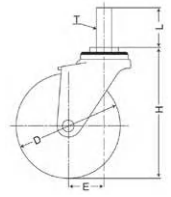

SR 自在 25-50mm

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)	
型式-車輪径	車輪		N	kgf											daN	daN
SR-25	RM	ゴム	100	10	0.48	2.40	25	12	36	UNC5/16×18山	14	14	13	(R28)	E	
	NM	ナイロン・白	130	13	0.90	3.00									E	
SR-32	RM	ゴム	170	17	0.72	3.60	32	20	46		14	14	12	(R30)	E	
	NM	ナイロン・白	220	22	0.60	1.80									E	
SR-40	RM	ゴム	300	31	7.20	14.40	40	18	59	M12×P1.25 UNF1/2×20山 UNC3/8×16山 UNC5/16×18山	14	19 (M12) (U1/2) (M10)	20	(R42)	B (M12) (U1/2) (M10)	D (U3/8) (U5/16) (M8)
	NM	ナイロン・白	300	31	3.15	6.30										
	TP	エラストマー	300	31	4.05	7.20										
SR-50	RM	ゴム	350	36	8.40	16.80	50	20	67	M8×P1.25 (SR-50のみM10×P1.5)	14	17 (M12) (U1/2) (M10)	22	(R48)	B (M12) (U1/2) (M10)	D (U3/8) (U5/16) (M8)
	NM	ナイロン・白	400	41	4.20	8.40										
	TP	エラストマー	350	36	4.73	8.40										

SR 自在 S-1ストッパー 40-65mm / S-1、S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

品番			車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スパナ (オプション)	
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf											daN	daN
SR-40	RM	S-1	ゴム	300	31	7.20	14.40	40	18	59	M12×P1.25 UNF1/2×20山 UNC3/8×16山 UNC5/16×18山	14	19 (M12) (U1/2) (M10)	20	(R60)	B (M12) (U1/2) (M10)	D (U3/8) (U5/16) (M8)
	NM		ナイロン・白	300	31	3.15	6.30										
	TP		エラストマー	300	31	4.05	7.20										
SR-50	RM	S-1	ゴム	350	36	8.40	16.80	50	20	67	M8×P1.25 (SR-50のみM10×P1.5)	14	17 (M12) (U1/2) (M10)	22	(R61)	B (M12) (U1/2) (M10)	D (U3/8) (U5/16) (M8)
	NM		ナイロン・白	400	41	4.20	8.40										
	TP		エラストマー	350	36	4.73	8.40										

KR 自在 50mm

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪		N	kgf								
KR-50	RM	ゴム	350	36	8.40	16.80	50	20	64	11×35※ 11×20 13×17※	22	(R48)

※ロット生産品

- ・金具は25mm～50mmはユニクロームメッキ、65mmはクロームメッキ仕上げです。
- ・KR-50RMの11×35はリングなしです。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。
- ・オレンジ色の網掛けは流通在庫品です。

■専用スパナ



B (19×21)



D (17)

注) SR-40、50はネジ径により専用スパナが異なります。



RM



NM



TP

一般キャスター(ねじ込み仕様)