




GEL-65 RL



GEL-65 TP S-1

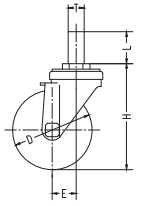

▶▶ GEL 自在 65-75mm

品番		車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スバナ (オプション)
型式-車輪径	車輪		N	kgf											
GEL-65	RL	ゴム	350	36	7.35	15.75	65	20	85	22 (16)※ (18)※	39	17	25	(R59)	D
	NL▲	ナイロン・白	350	36	4.20	8.40		20							
	TP	エラストマー	400	41	4.80	14.40		21							
GEL-75	RL	ゴム	400	41	8.40	18.00	75	20	97		39	17	30	(R68)	D
	NL▲	ナイロン・白	400	41	5.25	10.50									
	TP	エラストマー	400	41	6.00	18.00									

▶▶ GEL 自在 S-1ストッパー 65-75mm / S-1ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

品番			車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	ステム径	ステム長	取付ナット部	偏心	旋回半径	スバナ (オプション)
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf											
GEL-65	RL	S-1	ゴム	350	36	7.35	15.75	65	20	85	22 (16)※ (18)※	39	17	25	(R70)	D
	NL▲		ナイロン・白	350	36	4.20	8.40		20							
	TP		エラストマー	400	41	4.80	14.40		21							
GEL-75	RL	S-1	ゴム	400	41	8.40	18.00	75	20	97		39	17	30	(R71)	D
	NL▲		ナイロン・白	400	41	5.25	10.50									
	TP		エラストマー	400	41	6.00	18.00									

- ▲受注生産品
- ※ロット生産品
- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・軸径はゴム外径です。
- ・始動力、旋回始動力はP.7をご参照ください。

■専用スバナ



NL

RL

TP